


E40177



取付けアダプタ
ADAPT /SI/9/ 1/1/2NPT

廃止品 - 参考資料

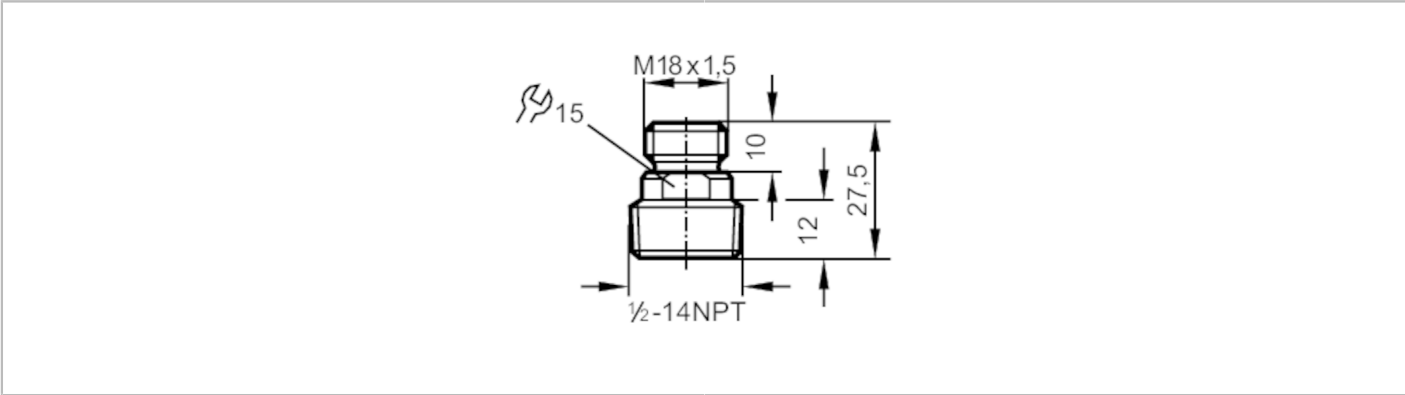

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	30
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	M18 x 1
ねじ規格		M18 x 1
材質		Hastelloy C-4 (2.4610)
センサ接続		M18 x 1,5
プロセス接続		接圧部 1/2" NPT
検出する液面レベル	[mm]	23, (測定プローブ SID, SFD, TN)
備考		
梱包数		1 個