


E40181



低流量用プロセスアダプタ

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC

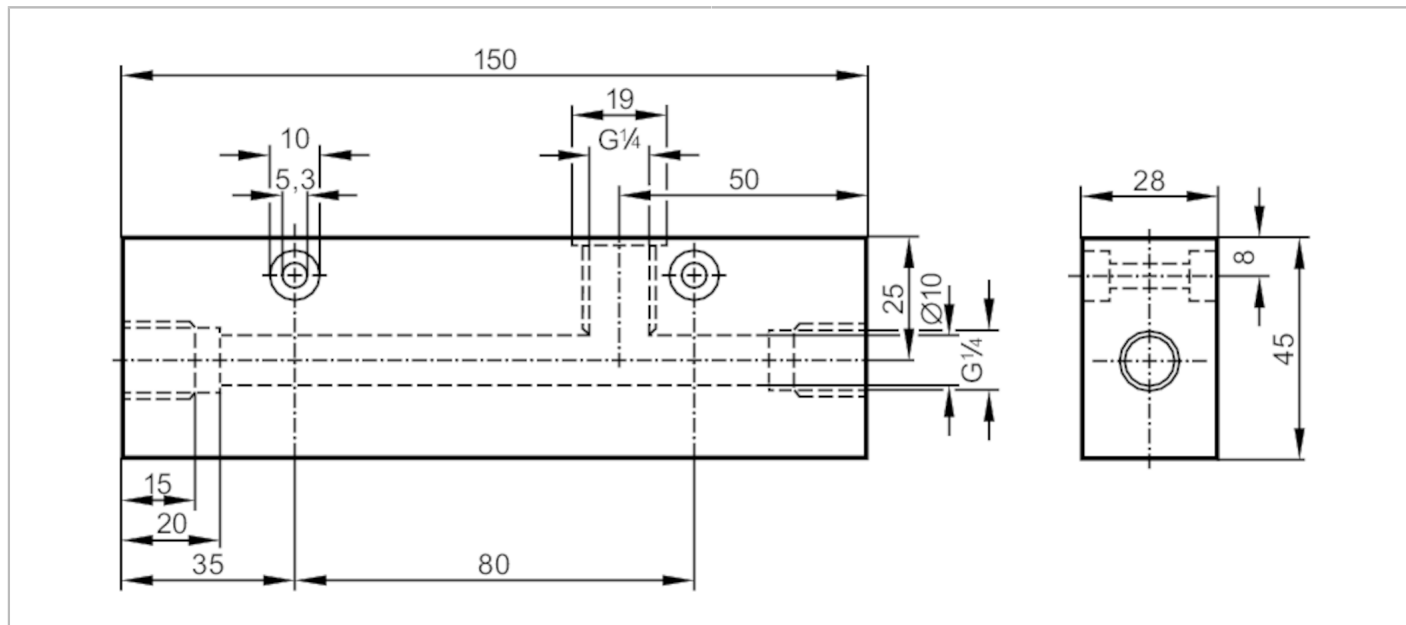

アプリケーション

仕様		流量センサ用 SID, SF5
流速設定範囲	[l/min]	0.2～2, ((SI1xxx); 0.2～3 (SI5xxx), 工場出荷時の設定は水を使用)
アプリケーション		工業用アプリケーション
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	-25～60
最大許容圧力	[MPa]	0.6

機械的仕様

重量	[g]	404.5
材質		塩化ビニール (PVC)
センサ接続		M18 x 1,5
プロセス接続		G 1/4

アクセサリ

付属品	アダプタ: 1 x G1/4 BSPP, E40099 パッキン: 1, U-seal
-----	--

備考

備考	相対測定専用
梱包数	1 個