


E40182



低流量用プロセスアダプタ

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC

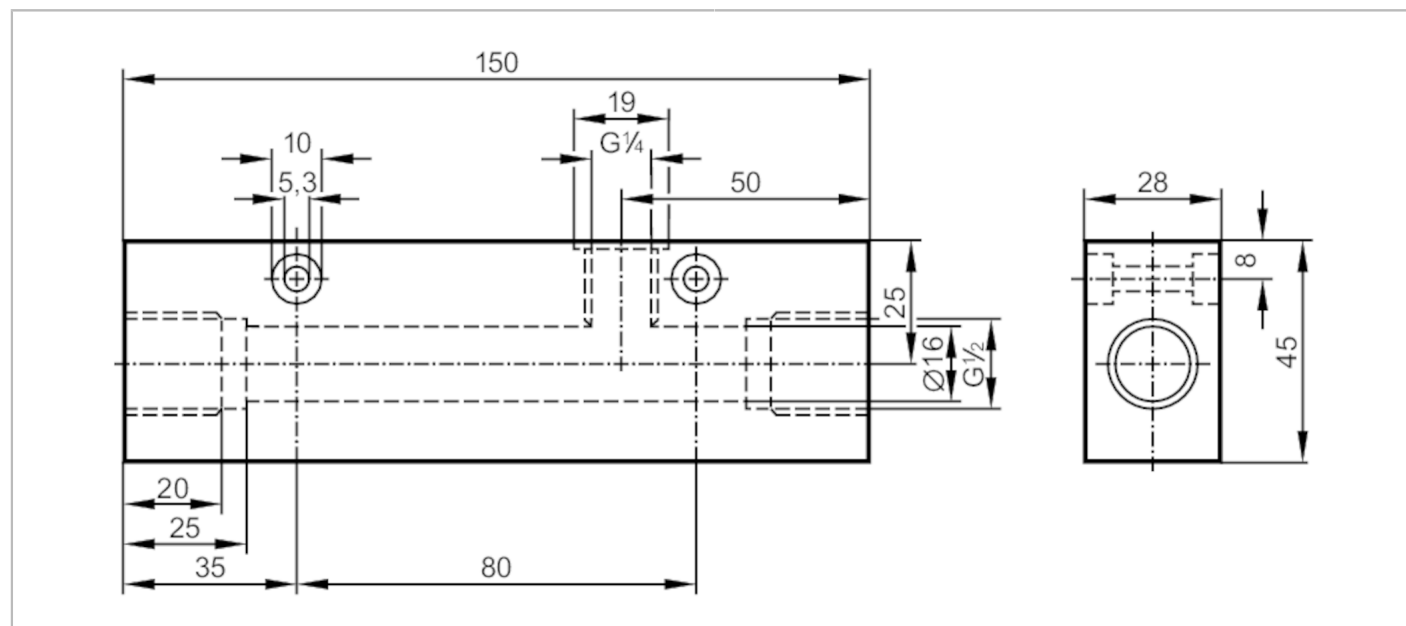

アプリケーション

仕様		流量センサ用 SID, SF5
流速設定範囲	[l/min]	0.5~5, ((SI1xxx); 0.5~7 (SI5xxx), 工場出荷時の設定は水を使用)
アプリケーション		工業用アプリケーション
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	-25~60
最大許容圧力	[MPa]	0.6

機械的仕様

重量	[g]	375.5
材質		塩化ビニール (PVC)
センサ接続		M18 x 1,5
プロセス接続		G 1/2

アクセサリ

付属品		アダプタ: 1 x G1/4 BSPP, E40099 パッキン: 1, U-seal
-----	--	--

備考

備考		相対測定専用
梱包数		1 個