


E40187



低流量用プロセスアダプタ

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

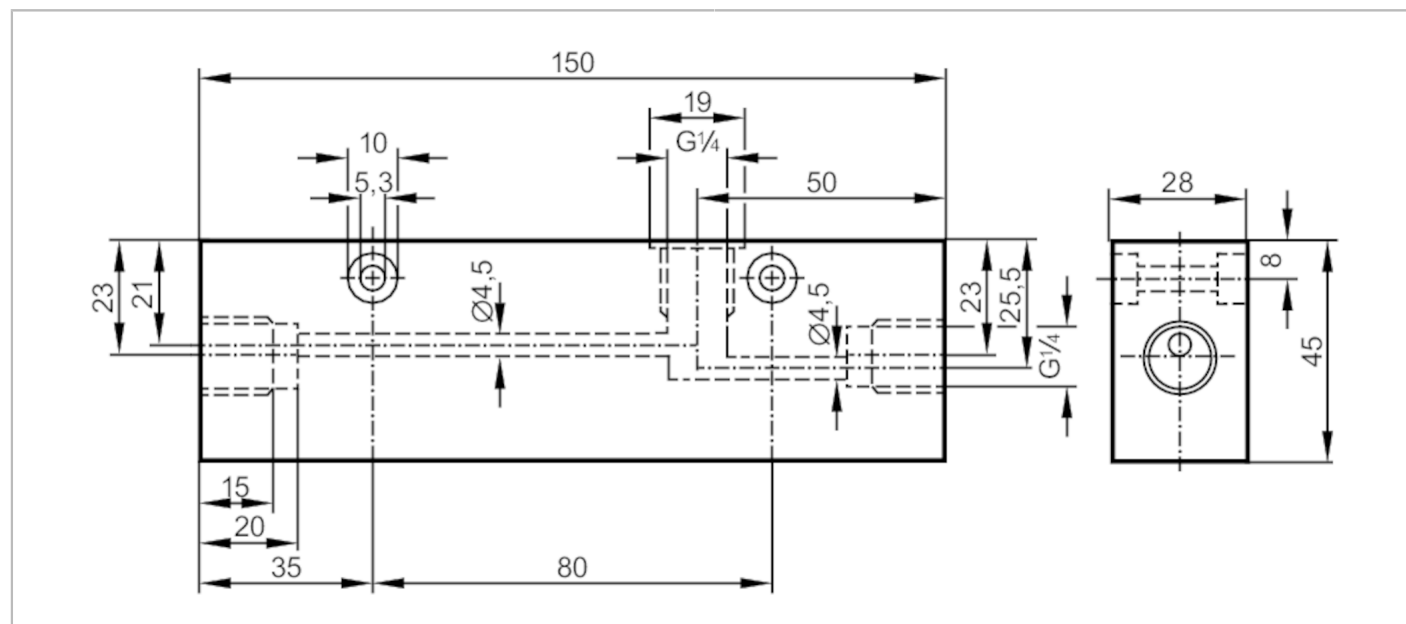

アプリケーション	
仕様	流量センサ用 SID, SF5
流速設定範囲 [l/min]	0~0.5, ((SI1xxx); 0~1.0 (SI5xxx), 工場出荷時の設定は水を使用)
アプリケーション	工業用アプリケーション
媒体	液体及び気体
媒体温度 [°C]	-25~60
最大許容圧力 [MPa]	0.6
機械的仕様	
重量 [g]	420
材質	塩化ビニール (PVC)
センサ接続	M18 x 1,5
プロセス接続	G 1/4
アクセサリ	
付属品	アダプタ: 1 x G1/4 BSPP, E40099 パッキン: 1, U-seal
備考	
備考	相対測定専用
梱包数	1 個