


E40195

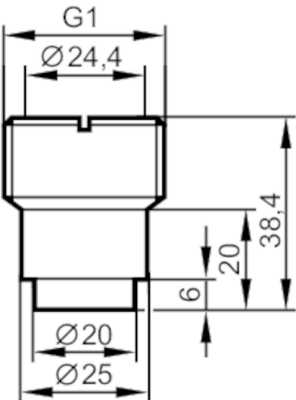

プロセスセンサ用溶接アダプタ

ADAPT SD G1



CRN

アプリケーション	
仕様	圧縮エアー用フローメータ SD
媒体温度 [°C]	-20～85
最大許容圧力 [MPa]	5
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	111.7
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1 めすねじ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 20 mm
備考	
梱包数	1 個