


E40240



流量センサ用取付けアダプタ

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

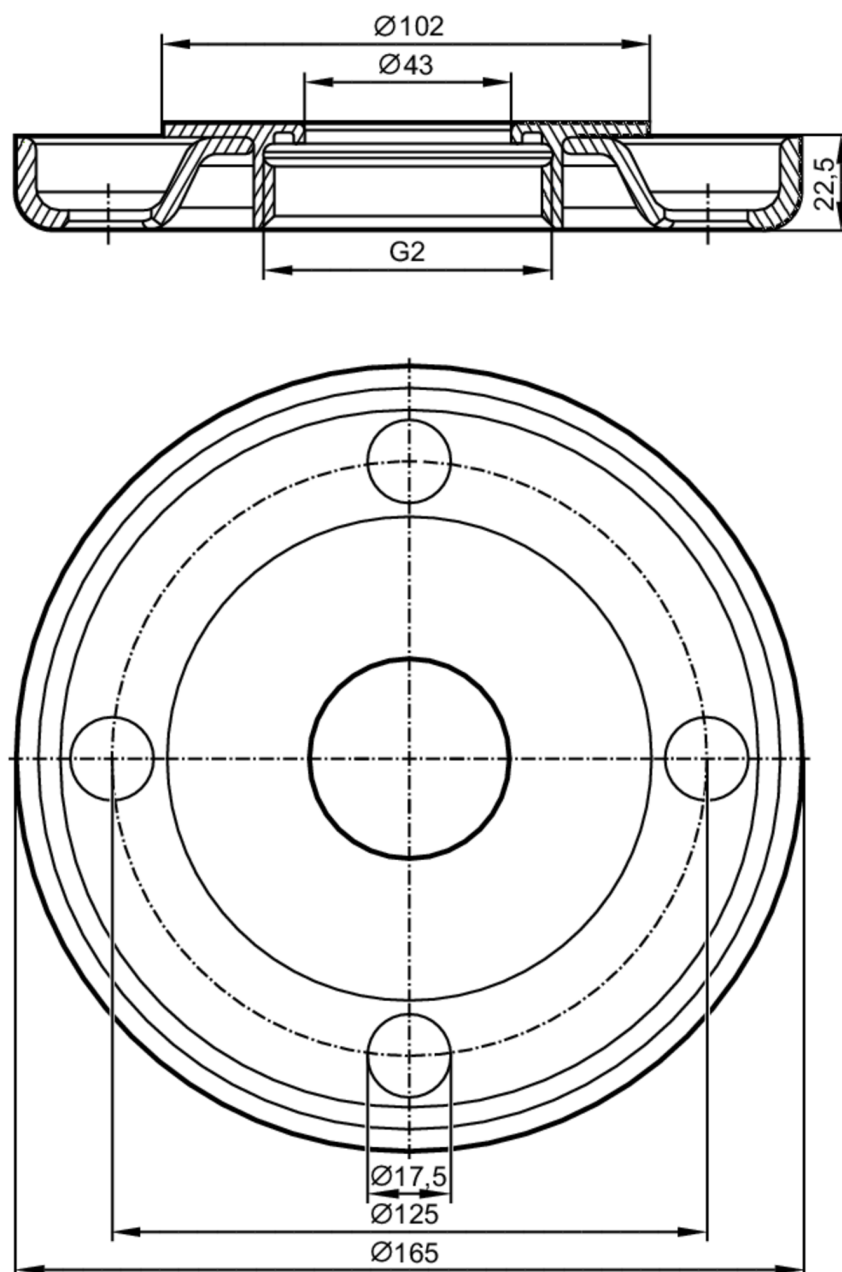

ACS

アプリケーション

仕様	流量センサ用 Typ SM2, SM9
取付	SM2 SM9
最大許容圧力 [MPa]	1.6

機械的仕様

重量 [g]	2255.5
取り付け方法	アダプタ, (回転可能)
材質	フランジ: ステンレス 1.4301 (SUS304), アダプタ: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), O-リング: EPDM 47,22 x 3,53 mm
センサ接続	G 2

E40240



流量センサ用取付けアダプタ

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

プロセス接続	フランジ DN50 DIN2642 / EN1092-1 type 2
アクセサリ	
付属品	O-リング: 2
備考	
梱包数	2 個