


E40260

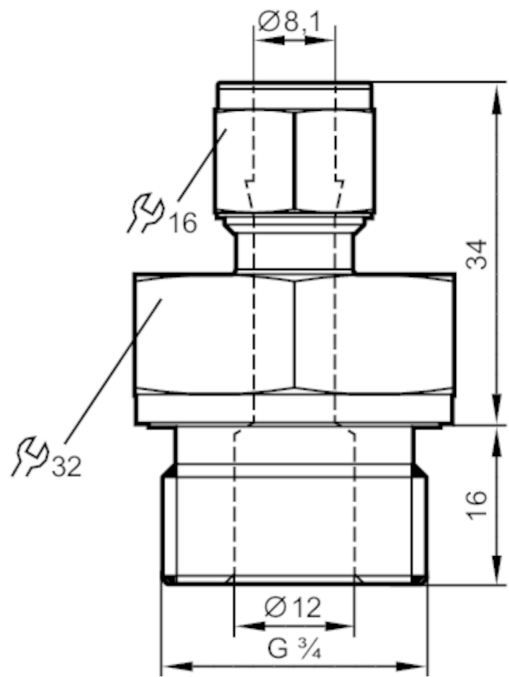

ロックリング接続
COMPRESSION FITTING G3/4



アプリケーション		
取付		ロックリング接続
最大許容圧力	[MPa]	5
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	159.3
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), ガスケット: FKM	
センサ接続	Ø 8 mm	
プロセス接続	接圧部 G 3/4	
アクセサリ		
付属品	ガスケット	
備考		
梱包数	1 個	