


E40261

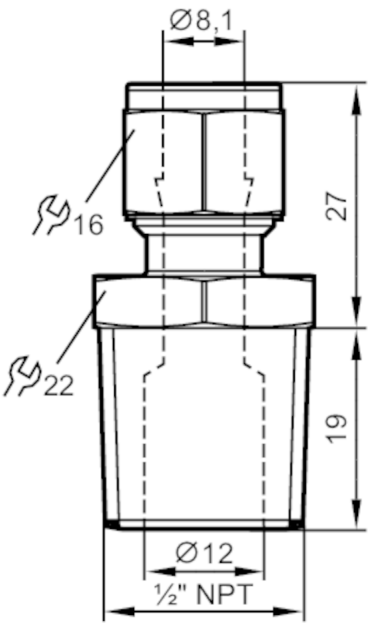

ロックリング接続
COMPRESSION FITTING 1/2 NPT



CRN

アプリケーション	
取付	ロックリング接続
最大許容圧力 [MPa]	5
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	50
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	80
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Ø 8 mm
プロセス接続	接圧部 1/2" NPT
備考	
梱包数	1 個