


E40267

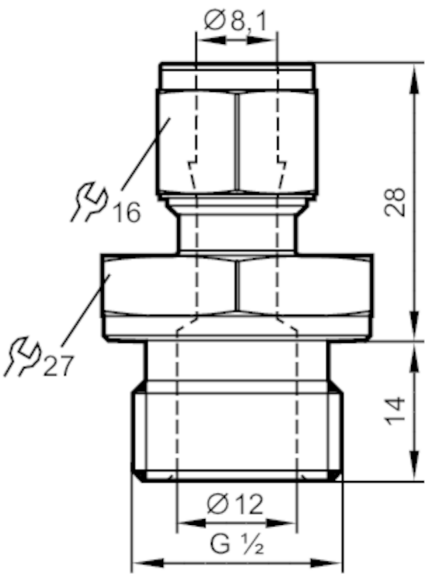

ロックリング接続

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

アプリケーション		
取付		ロックリング接続
最大許容圧力	[MPa]	5
試験 / 認証		
圧力機器指令		PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意		アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様		
重量	[g]	93.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク	[Nm]	100
センサ接続		Ø 8 mm
プロセス接続		接圧部 G 1/2
備考		
梱包数		1 個