


E40269

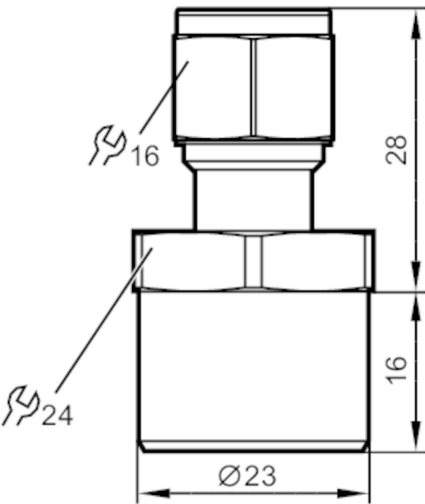

ロックリング接続
COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP



アプリケーション

取付	ロックリング接続
最大許容圧力についての注意	50 bar 溶接取付時

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量	[g]	91.5
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		Ø 8 mm
プロセス接続		Ø 23 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----