




レベルセンサ用溶接アダプタ

WELDING ADAPTER 50/D16

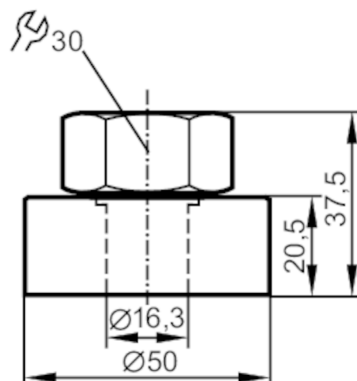

アプリケーション

仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	0～80
-------------	------

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	394.5
外形寸法 [mm]	Ø 50 / L = 37.5
材質	フランジ: ステンレス, 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM
締付トルク [Nm]	6～9
センサ接続	Ø 16 mm
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 50 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----