


E43003



クランプフィッティング
MOUNTING ADAPTER G3/4

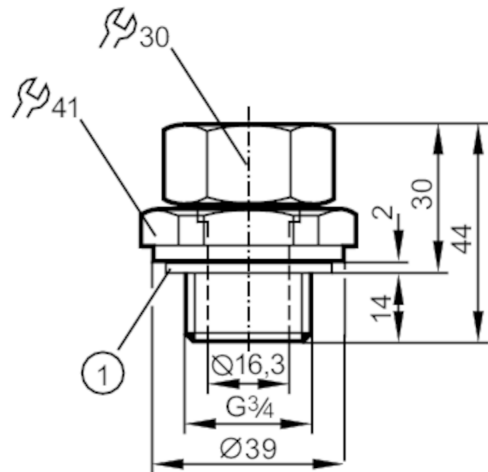

1 パッキン

アプリケーション

仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	0～80
-------------	------

機械的仕様

重量 [g]	250
外形寸法 [mm]	Ø 39 / L = 44
材質	フランジ: ステンレス, 取付けナット: ステンレス, スペーサ: 真鍮, ラバーリング: FKM , シーリング(パッキン): テスニット
締付トルク [Nm]	6～9
センサ接続	Ø 16 mm
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすねじ

備考

梱包数	1 個
-----	-----