


E43005



レベルセンサ用フランジプレート

FLANGE PLATE 100-125 D16

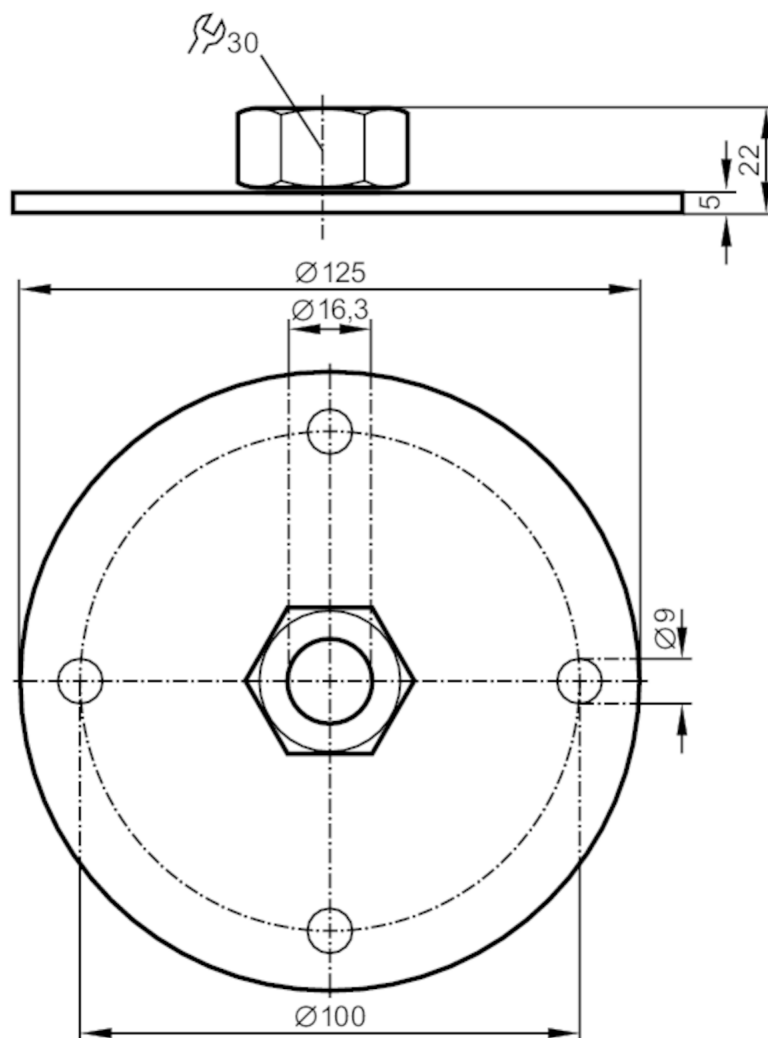

アプリケーション

仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI, LT, LL	
最大許容圧力	[MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～80
--------	------	------

機械的仕様

重量	[g]	252
材質	フランジ: アルミニウム (アルマイト処理), 取付けナット: ステンレス, スパース: 真鍮, ラバーリング: FKM	
締付トルク	[Nm]	6～9
センサ接続	クランプアダプター Ø 16 mm	
プロセス接続	フランジ	

備考

梱包数	1 個	
-----	-----	--