


E43008



クランプフィッティング
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22

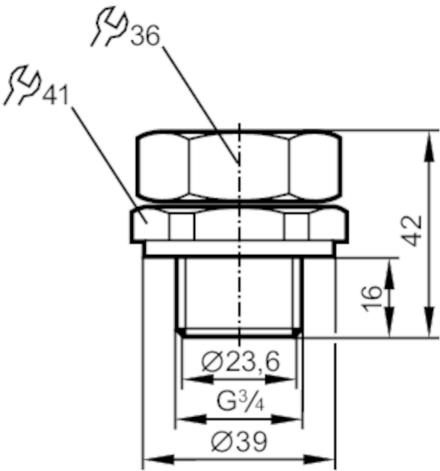

アプリケーション

仕様	空調管 LK, LI
取付	クランプフィッティング
最大許容圧力 [MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	0～80
-------------	------

機械的仕様

重量 [g]	195.5
外形寸法 [mm]	Ø 39 / L = 42
材質	ステンレス, NBR , テスニット, 真鍮
締付トルク [Nm]	6～8
センサ接続	Ø 22 mm
プロセス接続	接圧部 G 3/4 おすすめ

備考

梱包数	1 個
-----	-----