


E43014



クランプフィッティング
MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D22

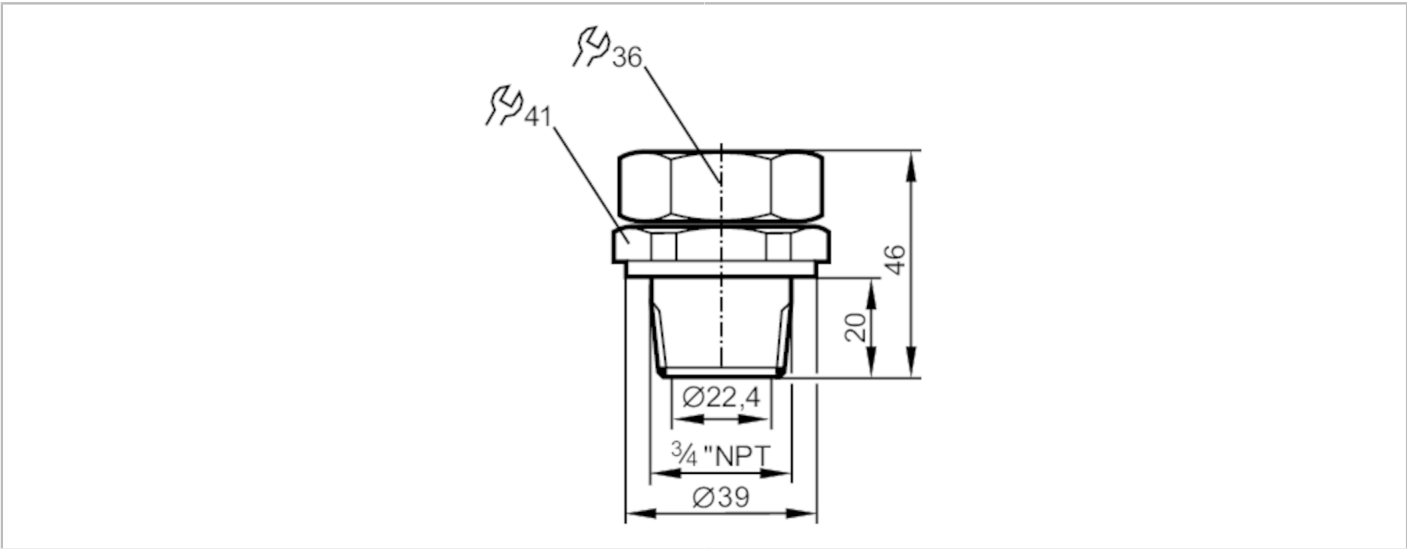

アプリケーション		
仕様		空調管 LK, LI
取付		クランプフィッティング
最大許容圧力	[MPa]	0.05
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～80
機械的仕様		
重量	[g]	208
外形寸法	[mm]	Ø 39 / L = 46
材質		ステンレス, NBR , 真鍮
締付トルク	[Nm]	6～8
センサ接続		Ø 22 mm
プロセス接続		接圧部 3/4" NPT おすねじ
備考		
梱包数		1 個