


E43020



クランプフィッティング

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

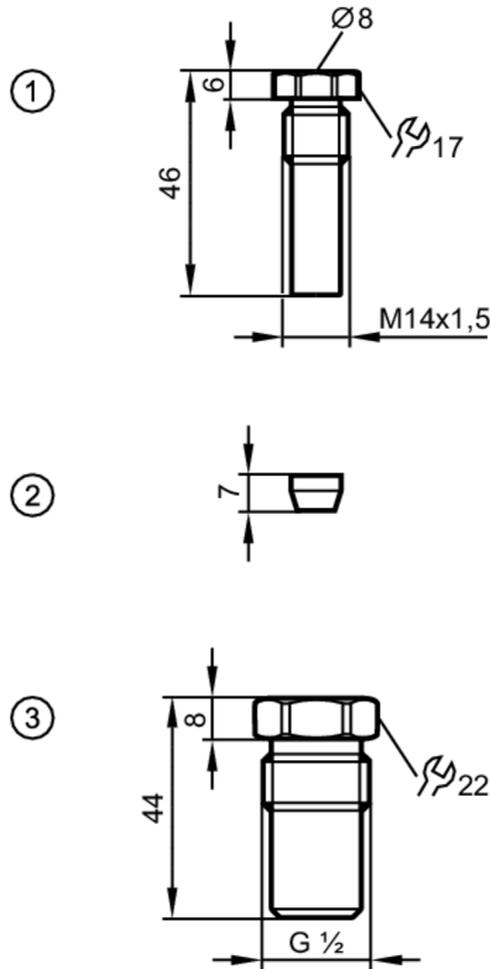

- 1 クランプねじ
- 2 ラバーリング
- 3 アダプタ

EC 1935/2004 FDA

アプリケーション

アプリケーション	ハイジエニックシステム
取付	クランプフィッティング
媒体	ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体
最大許容圧力 [MPa]	1
フラッシュマウントタイプ	有

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-10~150
-------------	---------

機械的仕様

重量 [g]	100
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L), ラバーリング: PEEK
締付トルク [Nm]	< 10, (アダプタ, 10 ± 1 クランプアダプター)
センサ接続	Ø 8 mm
プロセス接続	接圧部 G 1/2 テーパー形シーリングエッジ

E43020



クランプフィッティング

G 1/2" COMPRESSION FITTING 8MM

備考	
梱包数	1 個