


E43100

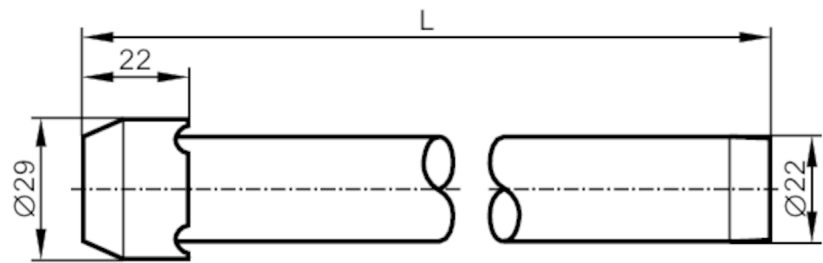

レベルセンサ用保護管

CLIMATIC TUBE L=264



アプリケーション

仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI
媒体	水, 水溶性媒体
媒体温度 [°C]	0~65
最大許容圧力 [MPa]	0.05

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	20~60
-------------	-------

機械的仕様

重量 [g]	86
材質	PP-H , NBR
長さ L [mm]	264

備考

梱包数	1 個
-----	-----