


E43101



レベルセンサ用保護管

CLIMATIC TUBE L=472

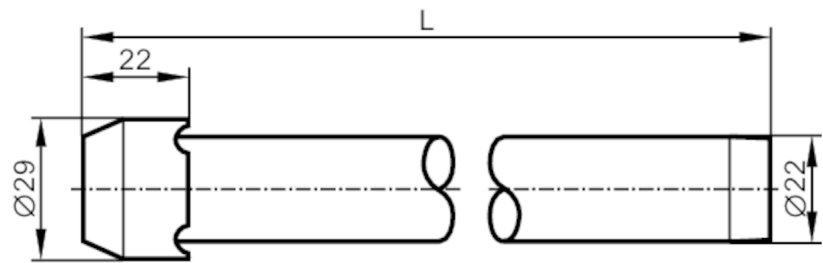

アプリケーション	
仕様	静電容量式レベルセンサ用 LK, LI
媒体	水, 水溶性媒体
媒体温度 [°C]	0~60
最大許容圧力 [MPa]	0.05
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	20~60
機械的仕様	
重量 [g]	140.5
材質	PP-H , NBR
長さ L [mm]	472
備考	
梱包数	1 個