




レベルセンサ用二重配管
LR COAX TUBE NPT L1200

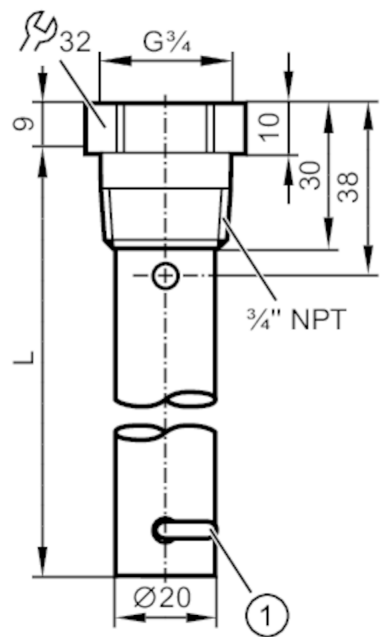

1 固定用金具 センタリング部

アプリケーション

仕様		レベルセンサ用 LR
媒体温度	[°C]	-40～200
最大許容圧力	[MPa]	1.6
真空耐性	[MPa]	-0.1

機械的仕様

重量	[g]	645
材質		二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), センタリングパーツ: PPS 繊維強化, 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301)
センサ接続		接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続		接圧部 3/4" NPT おすねじ
長さ L	[mm]	1200

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----