


E43230



レベルセンサ用二重配管

LR COAX TUBE G3/4 L150

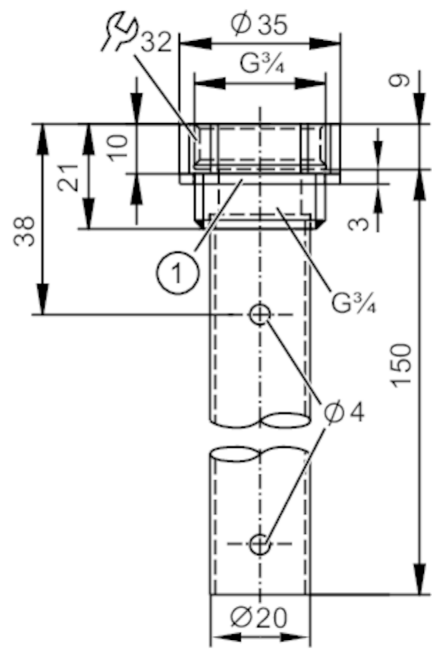

1 ガasket

CRN

アプリケーション		
仕様		レベルセンサ用 LR
媒体温度	[°C]	-20～200
最大許容圧力	[MPa]	1.6
真空耐性	[MPa]	-0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	16
機械的仕様		
重量	[g]	135
材質		二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): NBR 繊維強化, センタリングパーツ: PPS 繊維強化, 固定ストラップ: ステンレス 1.4310 (SUS301)
センサ接続		接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続		接圧部 G 3/4 おすねじ
長さ L	[mm]	150
アクセサリ		
付属品		パッキン: 1
備考		
梱包数		1 個