


E43301



プロセスセンサ用溶接アダプタ

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE

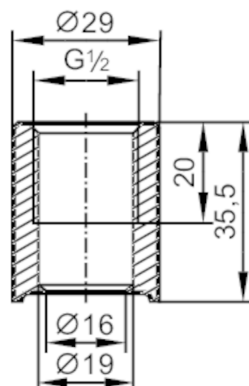

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

アプリケーション

仕様	配管用
最大許容圧力 [MPa]	5
最大許容圧力についての注意	センサとアダプタの接続用

試験 / 認証

圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。

機械的仕様

重量 [g]	162
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 29 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4

アクセサリ

付属品	O-リング, FKM
-----	------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----