


# E43307



## Variventプロセスアダプタ

ADAPT G1/2 VARIVENT D68

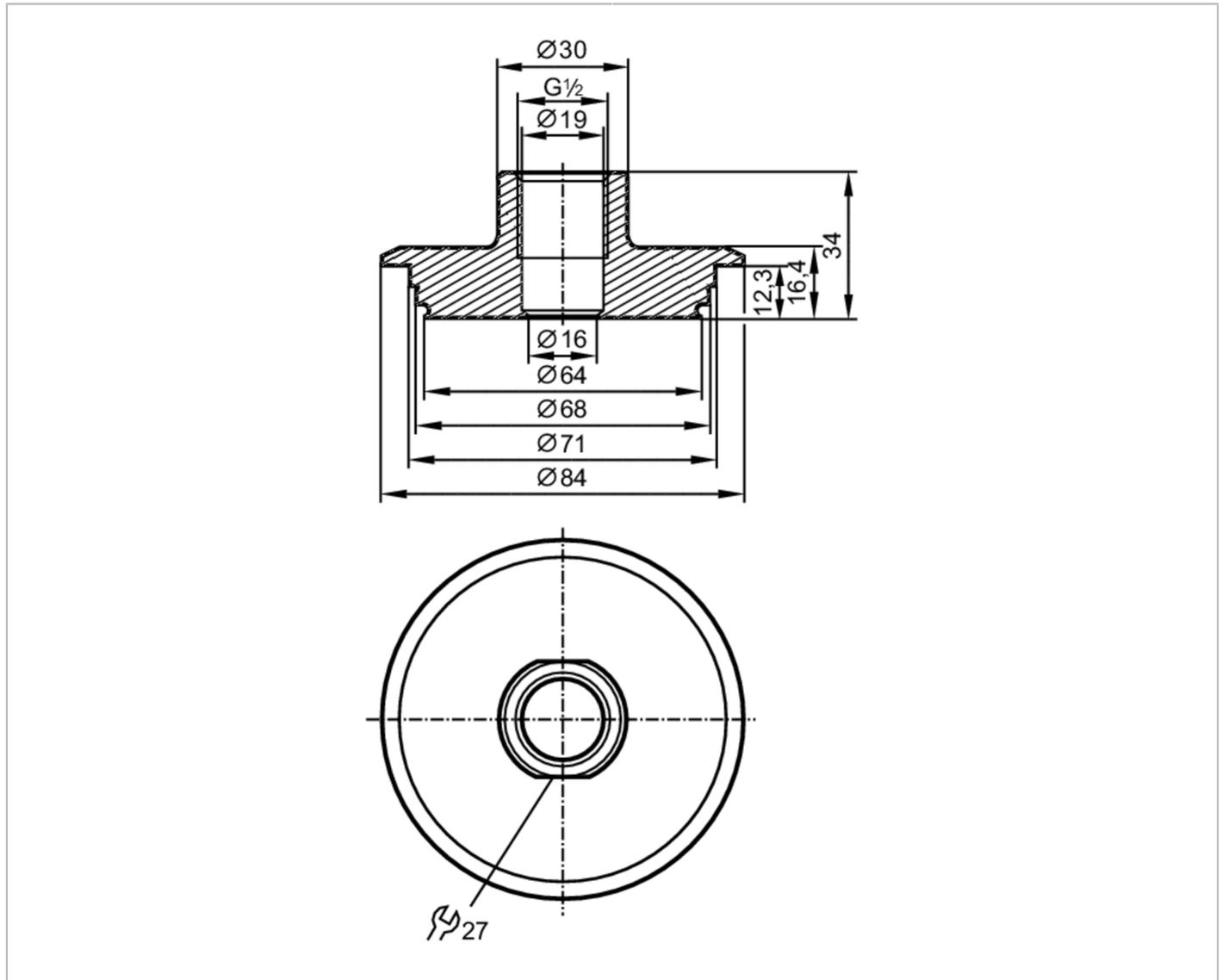

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

アプリケーション	
最大許容圧力	[MPa] 2.5
機械的仕様	
重量	[g] 596
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス	H4
備考	
梱包数	1 個