


E43311



ヘルールプロセスアダプタ

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

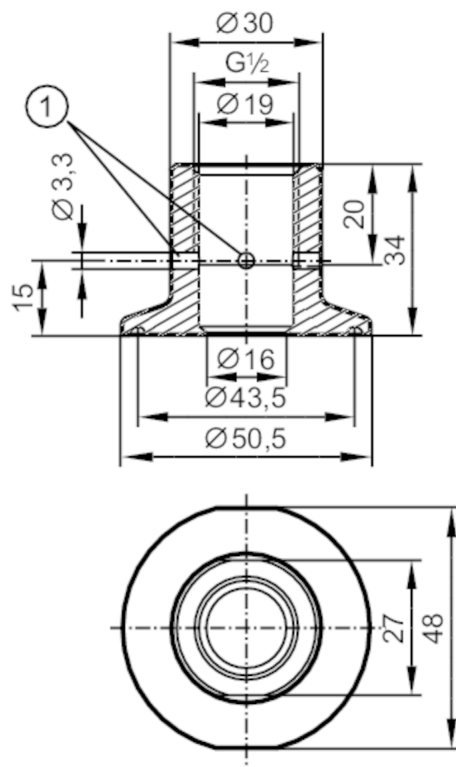

1 リーク孔



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

アプリケーション

仕様	リーク孔付
最大許容圧力 [MPa]	2.5
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	25

機械的仕様

重量 [g]	203
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4

備考

梱包数	1 個
-----	-----