


# E43316



## T型チーズ

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

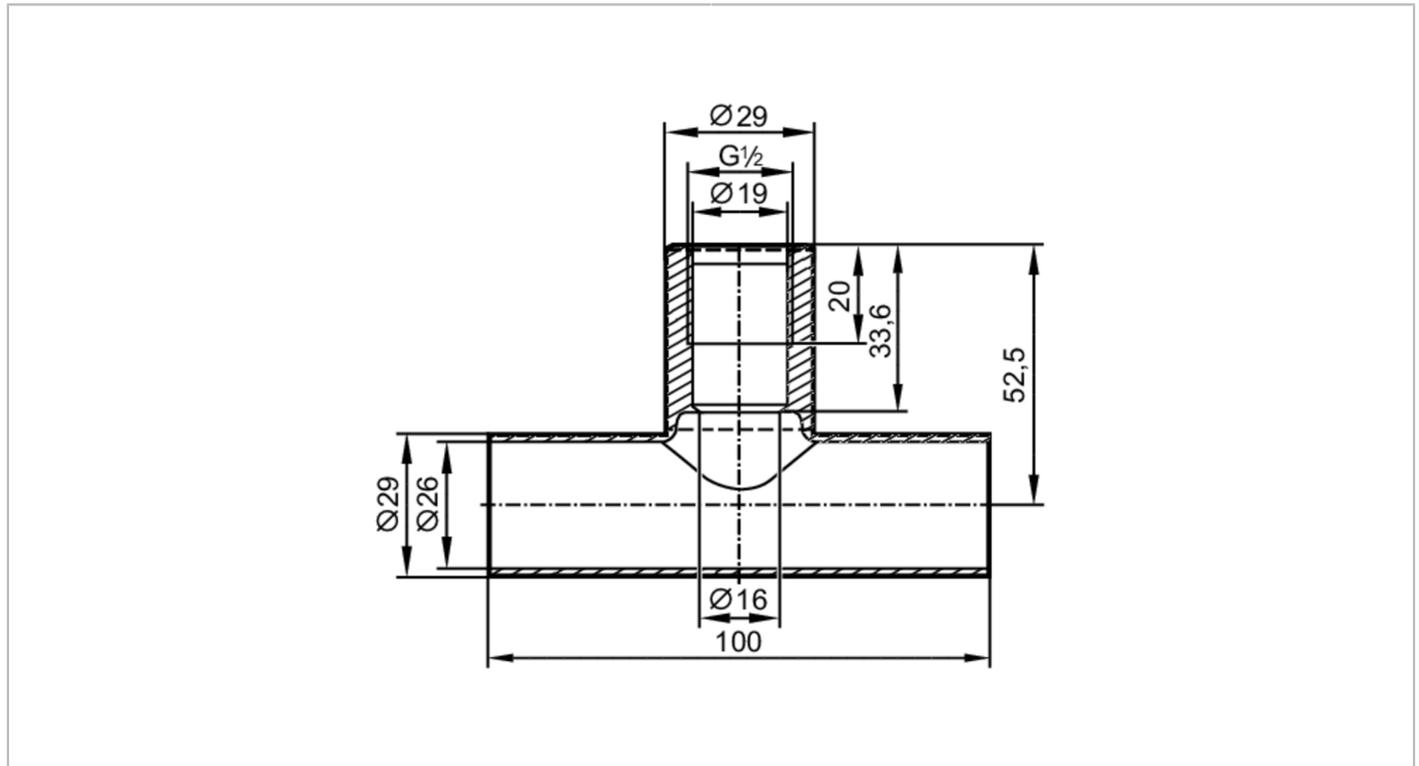

### EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

アプリケーション	
仕様	センサ及びアダプタ配管接続 G 1/2 A
最大許容圧力 [MPa]	4
試験 / 認証	
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様	
重量 [g]	327
材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
プロセス接続	溶接アダプタ Ø 29 mm
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.8 / 4
アクセサリ	
付属品	O-リング: 1, FKM
備考	
梱包数	1 個