


E43336



レベルセンサ用二重配管

LR COAX TUBE G3/4 L800

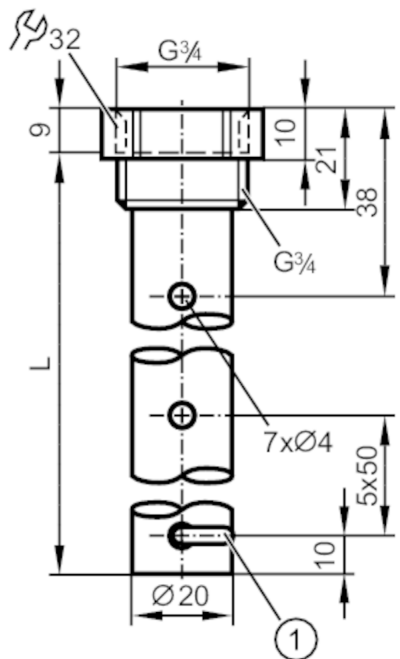

1 固定用金具 センタリング部

アプリケーション

仕様		レベルセンサ用 LR
媒体温度	[°C]	-40～200
最大許容圧力	[MPa]	1.6
真空耐性	[MPa]	-0.1

機械的仕様

重量	[g]	475
材質		二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), シーリング(パッキン): NBR 繊維強化, 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301), センタリングパーツ: PPS 繊維強化
センサ接続		接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続		接圧部 G 3/4 おすねじ
長さ L	[mm]	800

アクセサリ

付属品		シーリング(パッキン): 1
アクセサリ(別売り)		二重配管用センタリングツール: 1, E43222

備考

備考		DNV船級認定の条件で使用する場合はセンタリングツールを追加してください。
梱包数		1 個