


E43344



SMSプロセスアダプタ

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

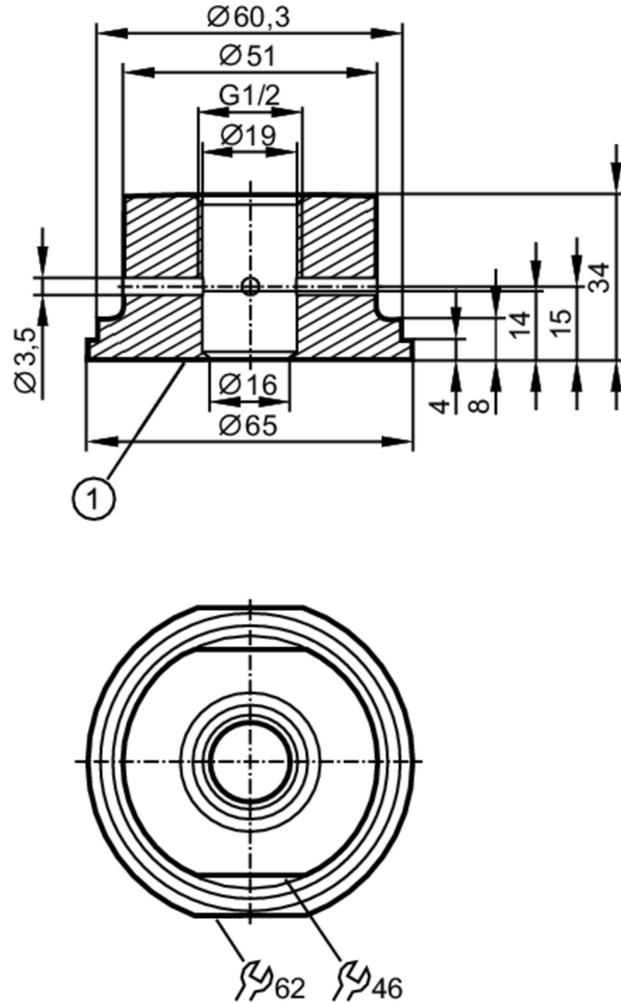

1 シール先端部



アプリケーション

| | |
|--------------|-------|
| 仕様 | リーク孔付 |
| 最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |

試験 / 認証

| | |
|---------|---|
| 圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
| 安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |

機械的仕様

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 重量 [g] | 570.5 |
| 材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
| センサ接続 | G 1/2 テーパー形シーリングエッジ |
| プロセス接続 | SMS パイプ取付け DN50 (2") |
| 媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | < 0.8 / 8 |
| シーリング | 金属/PEEK |

E43344



SMSプロセスアダプタ

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

| | |
|----------------|-----|
| DIN11866 衛生クラス | H3 |
| 備考 | |
| 梱包数 | 1 個 |