


E43349



クランプアダプタ

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150

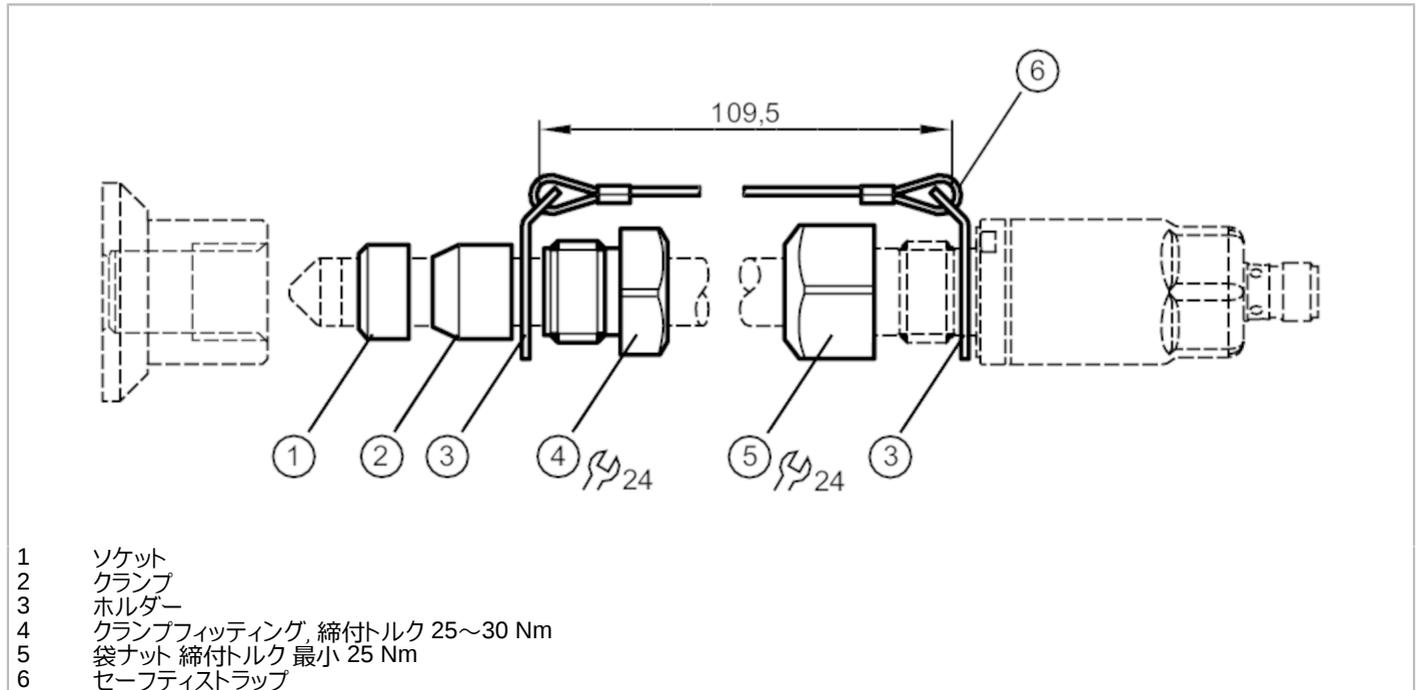

- 1 ソケット
- 2 クランプ
- 3 ホルダー
- 4 クランプフィッティング, 締付トルク 25~30 Nm
- 5 袋ナット 締付トルク 最小 25 Nm
- 6 セーフティストラップ

EHEDG Certified

アプリケーション	
仕様	ハイジエニックアダプター サイズ G 1/2, レベルセンサ LMT104
取付	クランプフィッティング
機械的仕様	
重量	[g] 174.5
材質	PEEK-GF30, ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続	Ø 14 mm
プロセス接続	接圧部 G 1/2 テーパー形シーリングエッジ
備考	
梱包数	1 個