


E43358



プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO

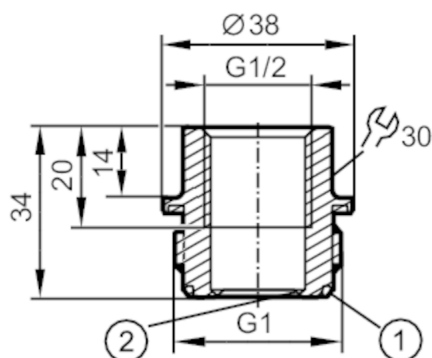

- 1 シーリング(パッキン) Aseptoflex Varioアダプタ
2 シール先端部 センサ

EC 1935/2004 FDA

アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	5
試験 / 認証		
圧力機器指令	PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレーター)で行ってください。	
安全の為の注意	アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。	
機械的仕様		
重量	[g]	220.5
材質	ステンレス1.4435 (SUS316L)	
センサ接続	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	
プロセス接続	接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario	
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz	0.4 / 4	
備考		
梱包数	1 個	