


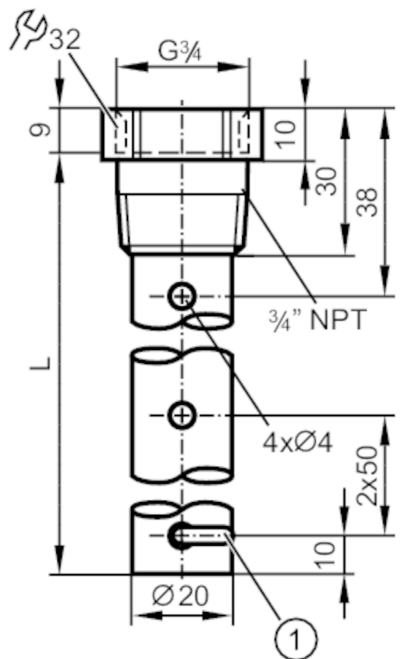

レベルセンサ用二重配管
LR COAX TUBE NPT L240



CRN

アプリケーション		
仕様	レベルセンサ用 LR	
媒体温度	[°C]	-40～200
最大許容圧力	[MPa]	1.6
真空耐性	[MPa]	-0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション)	[bar]	16
機械的仕様		
重量	[g]	188.5
材質	二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301), センタリングパーツ: PPS 繊維強化	
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ	
プロセス接続	接圧部 3/4" NPT おすねじ	
長さ L	[mm]	240
備考		
梱包数	1 個	