


E43378

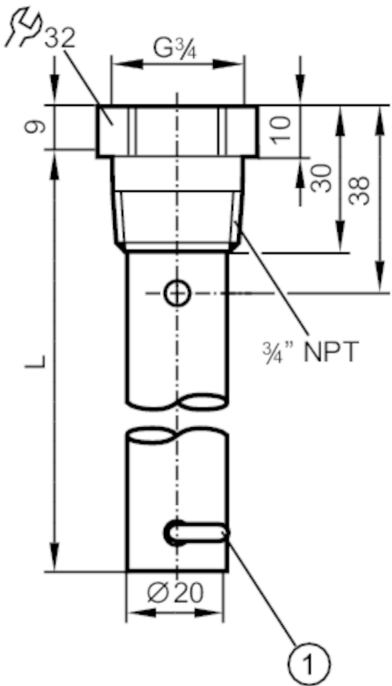

レベルセンサ用二重配管
LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

アプリケーション

仕様	レベルセンサ用 LR
媒体温度 [°C]	-40～200
最大許容圧力 [MPa]	1.6
真空耐性 [MPa]	-0.1
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar]	16

機械的仕様

重量 [g]	1120
材質	二重配管: ステンレス 1.4301 (SUS304), 固定用金具: ステンレス 1.4310 (SUS301), センタリングパーツ: PPS 繊維強化
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続	接圧部 3/4" NPT おすねじ
長さ L [mm]	2000

備考

梱包数	1 個
-----	-----