


E43380



レベルセンサ用発振プレート
LAUNCHING PLATE G3/4

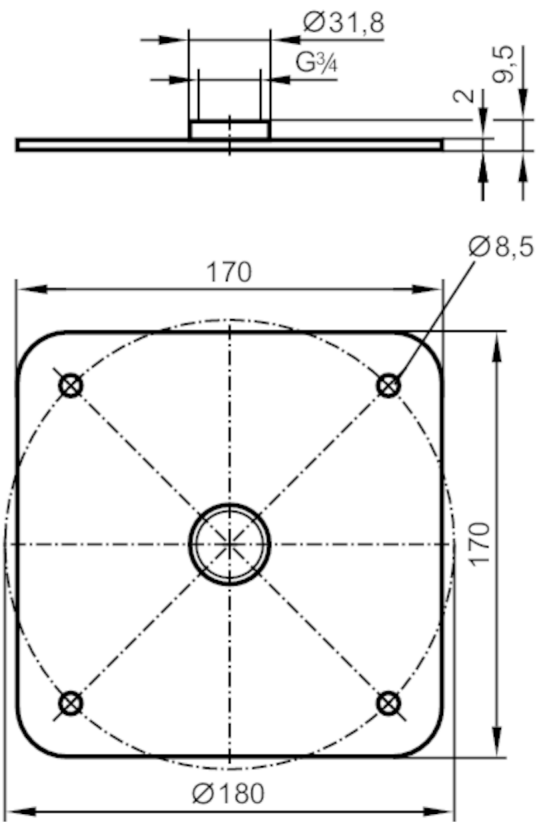

アプリケーション

仕様	レベルセンサ用 LR
容器内許容圧力 [MPa]	-0.1～1.6

機械的仕様

重量 [g]	627.5
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
締付トルク [Nm]	6～9
センサ接続	接圧部 G 3/4 めすねじ
プロセス接続	フランジ Ø 180 mm

備考

梱包数	1 個
-----	-----