


E60028



フレキシブルカップリング
COUPLING 25-6-10-24-SV

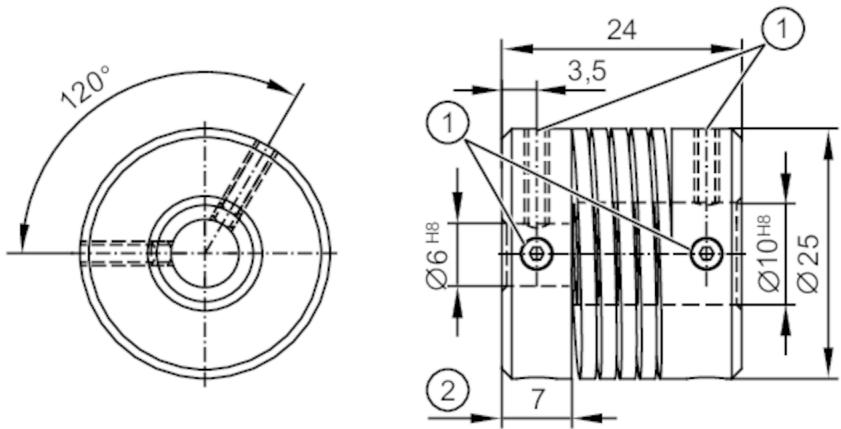

- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 深さ der Klemmnabe

機械的仕様		
重量	[g]	27
外形寸法	[mm]	Ø 25 / L = 24
材質		アルミニウム
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 120 Ncm
外径D	[mm]	25
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	10
クランプハブ深さ	[mm]	7
クランプねじ	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
長さ	[mm]	24
機械的 ^{最大許容回転数}	[U/min]	8000
最大軸振れ	[mm]	± 0.5
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.3
最大角度誤差	[°]	± 4.0
備考		
備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。	
梱包数	1 個	