


E60063



フレキシブルカップリング

COUPLING 19,2-6-6-22-SV

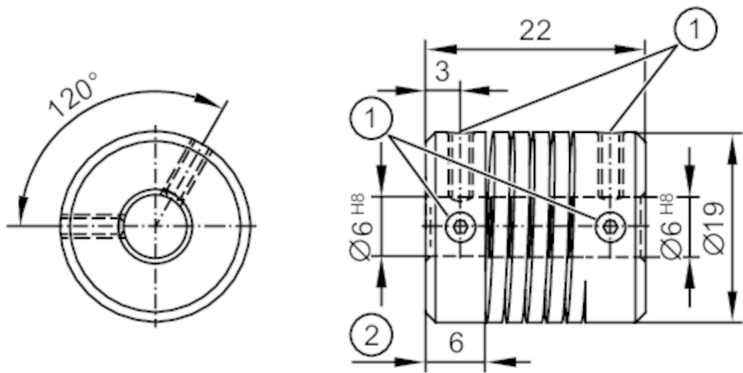

- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 深さ der Klemmnabe

機械的仕様

重量	[g]	32.2
外形寸法	[mm]	Ø 19 / L = 22
材質		アルミニウム
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 80 Ncm
外径D	[mm]	19
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	6
クランプハブ深さ	[mm]	6
クランプねじ	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
長さ	[mm]	22
機械的最大許容回転数	[U/min]	8000
最大軸振れ	[mm]	± 0.4
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.25
最大角度誤差	[°]	± 3.5

備考

備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。
梱包数	1 個