


E60064



フレキシブルカップリング
COUPLING 19,2-6-6-28-KV

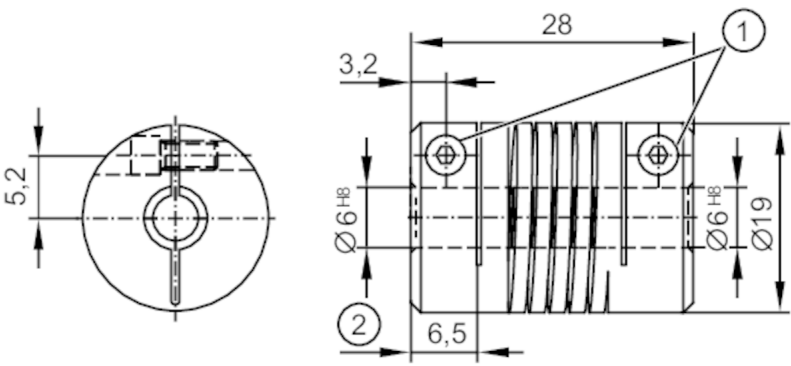

- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
- 2 深さ der Klemmnabe

機械的仕様		
重量	[g]	18.1
外形寸法	[mm]	Ø 19 / L = 28
材質		アルミニウム
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 120 Ncm
外径D	[mm]	19
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	6
クランプハブ深さ	[mm]	6.5
クランプねじ	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
長さ	[mm]	28
機械的 ^{最大許容回転数}	[U/min]	6000
最大軸振れ	[mm]	± 0.4
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.25
最大角度誤差	[°]	± 4.0
備考		
備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。	
梱包数	1 個	