


# E60065



## フレキシブルカップリング

COUPLING 25-6-6-32-KV

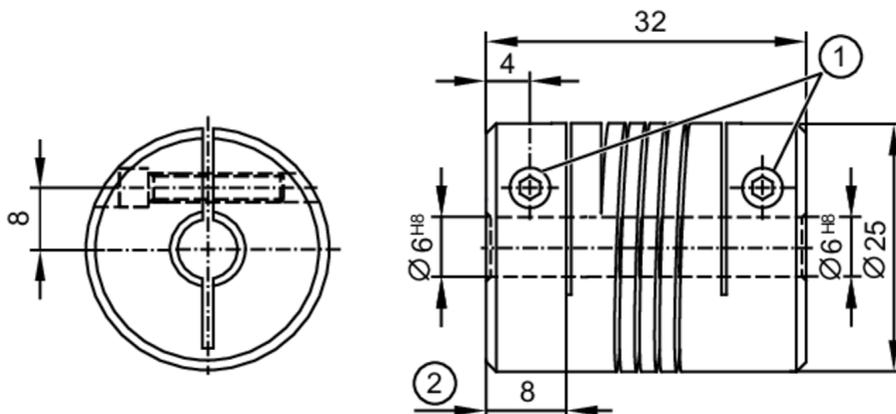

- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)  
2 深さ der Klemmnabe

### 機械的仕様

重量	[g]	36.5
外形寸法	[mm]	Ø 25 / L = 32
材質		アルミニウム
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 120 Ncm
外径D	[mm]	25
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	6
クランプハブ深さ	[mm]	8
クランプねじ	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
長さ	[mm]	32
機械的 maximum 許容回転数	[U/min]	6000
最大軸振れ	[mm]	± 0.5
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.35
最大角度誤差	[°]	± 4.0

### 備考

備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。
梱包数	1 個