


E60123



プラグ 芯線接続可能
SSTGK120MKRFSKG

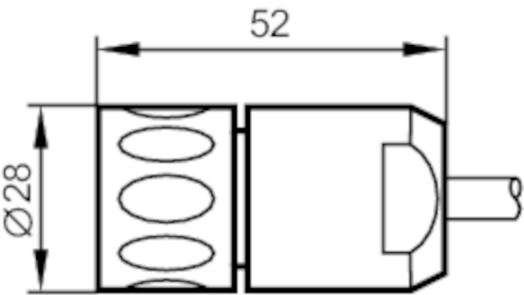


電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 4.5～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～125
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	44.8
外形寸法	[mm]	28 x 28 x 52
材質		真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒
外装材質		真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装
ロックリング材質		真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

はんだ加工: ~1 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装
コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: PA 6.6, 樹脂外装

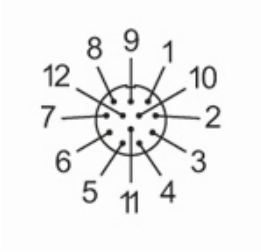

E60123



プラグ 芯線接続可能
SSTGK120MKRFKSG

接続

