


E60141



プラグ 芯線接続可能

SSTGK120--LFKSG

廃止品 - 参考資料

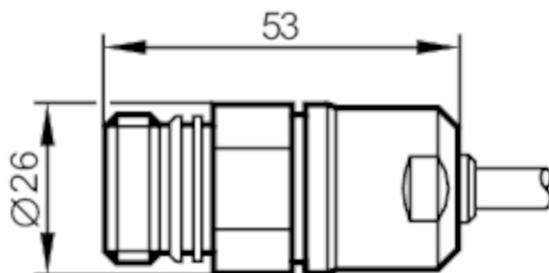

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 4.5~30

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~125

保護構造 IP 67

機械的仕様

重量 [g] 53.2

外形寸法 [mm] 26 x 26 x 53

材質 真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒

外装材質 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装

備考


梱包数 1 個

電気接続

はんだ加工: ~1 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装

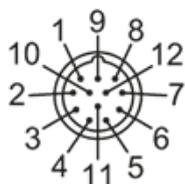

E60141



プラグ 芯線接続可能

SSTGK120--LFKSG

接続

