


E60157



ソケット 芯線接続可能
SDOGK170MKLFGSG

廃止品 - 参考資料

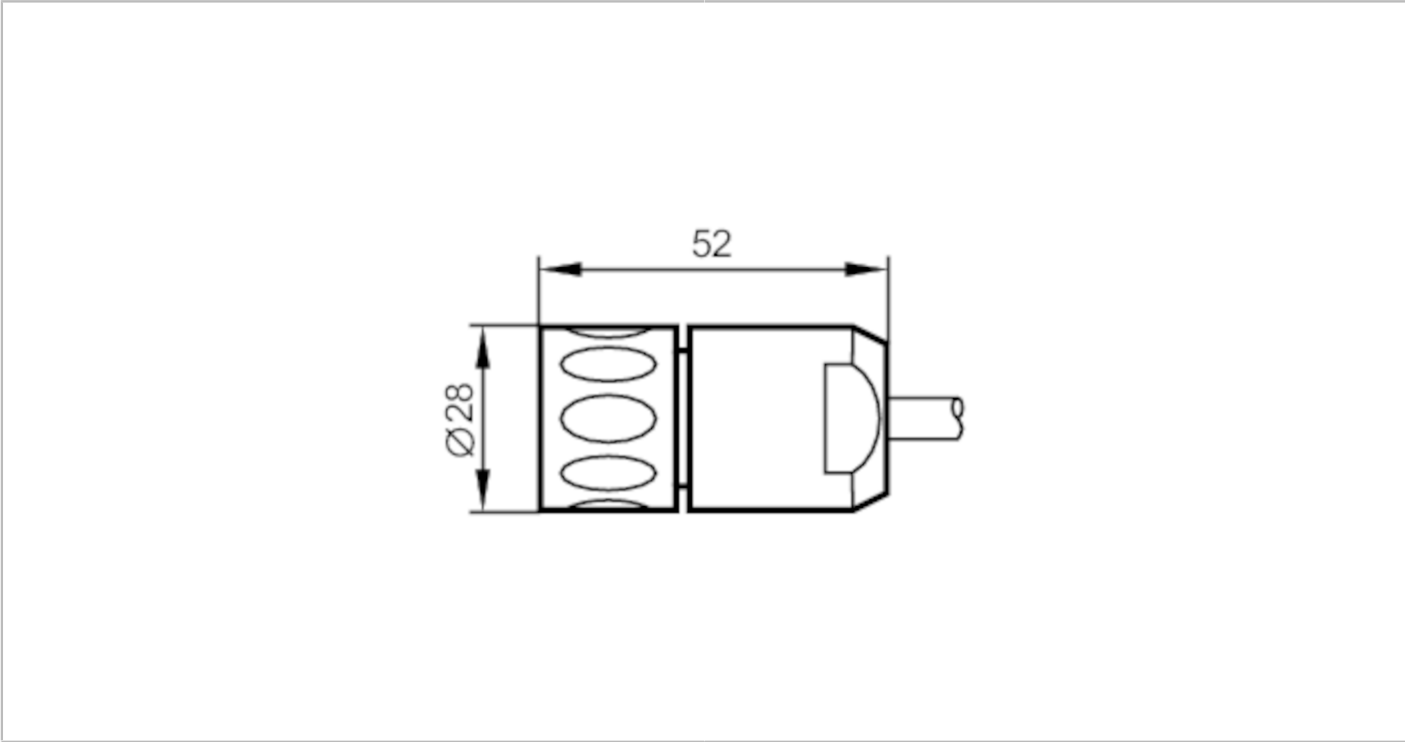

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 4.5～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～125
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	68.6
外形寸法	[mm]	28 x 28 x 52
材質		真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒
外装材質		真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装
ロックリング材質		真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装
備考		
梱包数		1 個

E60157



ソケット 芯線接続可能

SDOGK170MKLFSKG


電気接続

はんだ付け/圧着接続: ~0.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: PA 6.6, 樹脂外装

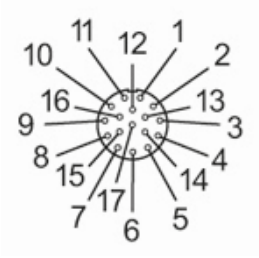

接続

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____