


E60158



コネクタ(ソケット)
ADOGK120MKR0020B12

廃止品 - 参考資料

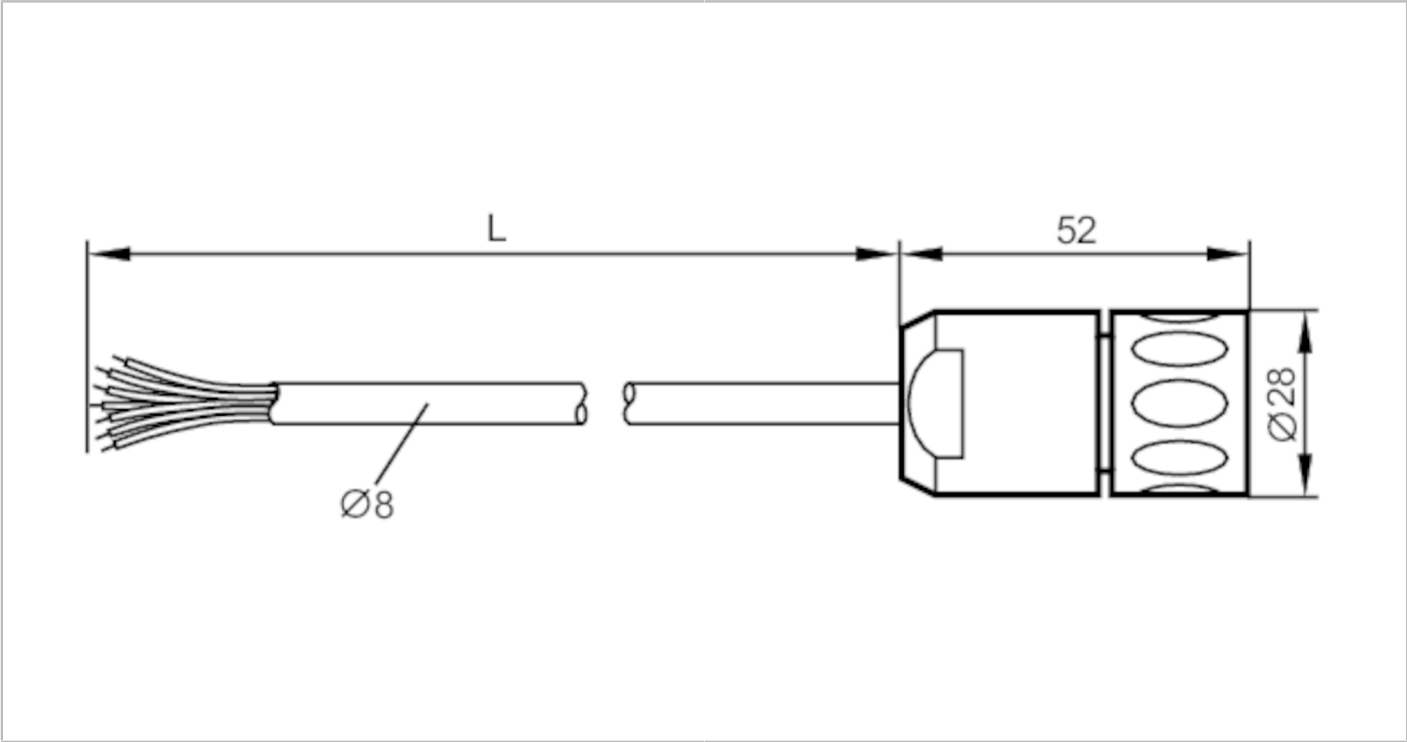

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 4.5～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	1822.2
外形寸法	[mm]	28 x 28 x 52
材質		真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒
外装材質		真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装
ロックリング材質		真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装
備考		
梱包数		1 個

E60158



コネクタ(ソケット)


ADOGK120MKR0020B12

電気接続

ケーブル: 20 m, PUR, Ø 8 mm, 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装
コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: PA 6.6, 樹脂外装

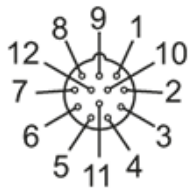

接続

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白