


# E60171



コネクタ(ソケット)

ADOGK120MKR0050B12

廃止品 - 参考資料

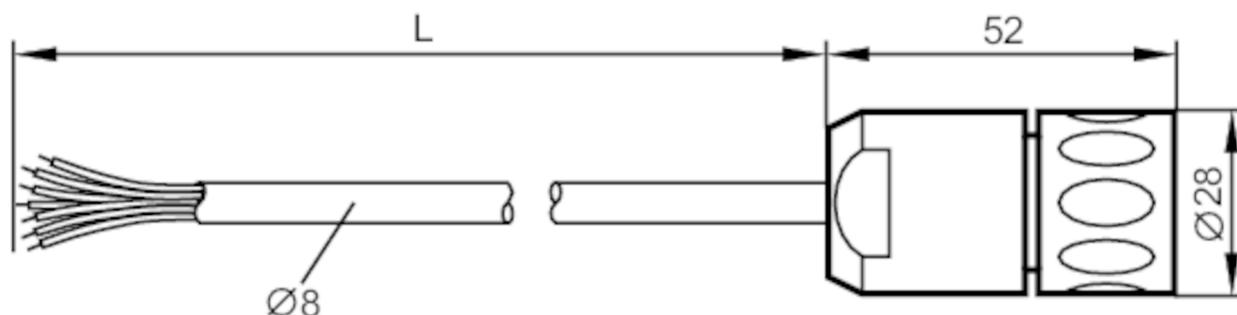

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 4.5~30

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~80

保護構造 IP 67

## 機械的仕様

重量 [g] 4454.4

外形寸法 [mm] 28 x 28 x 52

材質 真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒

外装材質 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装

ロックリング材質 真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装

## 備考

梱包数 1 個

# E60171



コネクタ(ソケット)

ADOGK120MKR0050B12


## 電気接続

ケーブル: 50 m, PUR, Ø 8 mm, 8 x 0.14 mm<sup>2</sup> + 4 x 0.5 mm<sup>2</sup>

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: PA 6.6, 樹脂外装

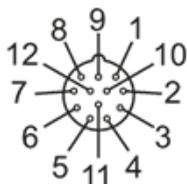

## 接続

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

芯線色:

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白