


E60174



ソケット 芯線接続可能
SDOGJ120MSLFBPG

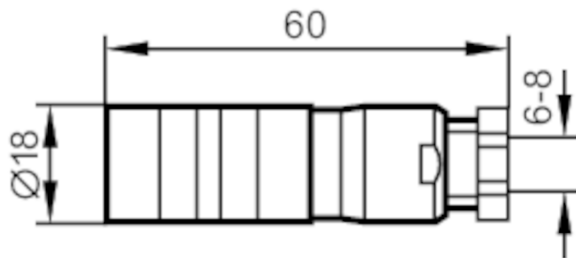

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 4.5～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	55.3
外形寸法	[mm]	18 x 18 x 60
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E60174



ソケット 芯線接続可能

SDOGJ120MSLFPKG

電気接続

はんだ加工: ~0.25 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M18, ストレート, コネクタ外装材質: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

