


E60208



フレキシブルカップリング

COUPLING 30-10-12-38-KV

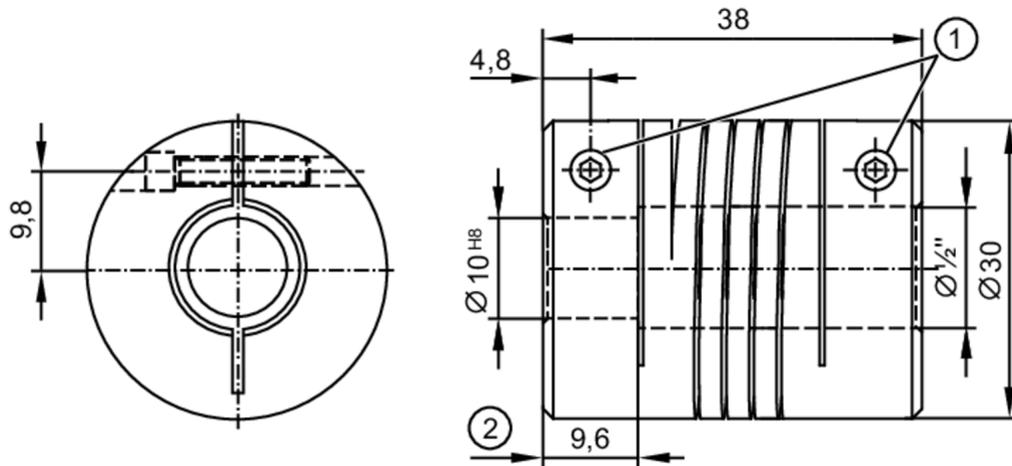

- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 深さ der Klemmnabe

機械的仕様

重量	[g]	58
外形寸法	[mm]	Ø 30 / L = 38
材質		アルミニウム
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 120 Ncm
外径D	[mm]	30
内径1	[mm]	10
内径2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
クランプハブ深さ	[mm]	9.6
クランプねじ	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
長さ	[mm]	38
機械的許容回転数	[U/min]	6000
最大軸振れ	[mm]	± 0.5
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.35
最大角度誤差	[°]	± 4.0

備考

備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。
梱包数	1 個