


E60215



ベローズカップリング

COUPLING V4A

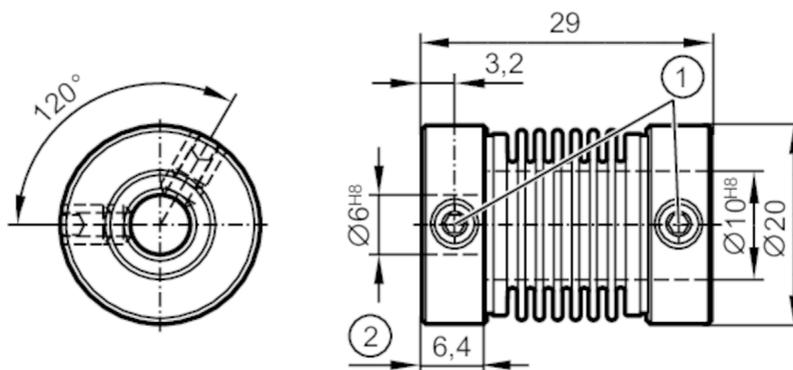

- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 深さ der Klemmnabe

機械的仕様

重量	[g]	36.5
外形寸法	[mm]	Ø 20 / L = 29
材質		フランジ: 1.4404 (V4A/316L), ベローズ: 1.4571 (V4A/316Ti)
締付トルク	[Nm]	ねじ締付トルク: 150 Ncm
外径D	[mm]	20
内径1	[mm]	6
内径2	[mm]	10
クランプハブ深さ	[mm]	6.4
クランプねじ	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
長さ	[mm]	29
機械的 maximum 許容回転数	[U/min]	10000
最大軸振れ	[mm]	± 0.4
最大半径方向誤差	[mm]	± 0.25
最大角度誤差	[°]	± 4.0

備考

備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。
梱包数	1 個