


E61437



ダブルループカップリング

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV

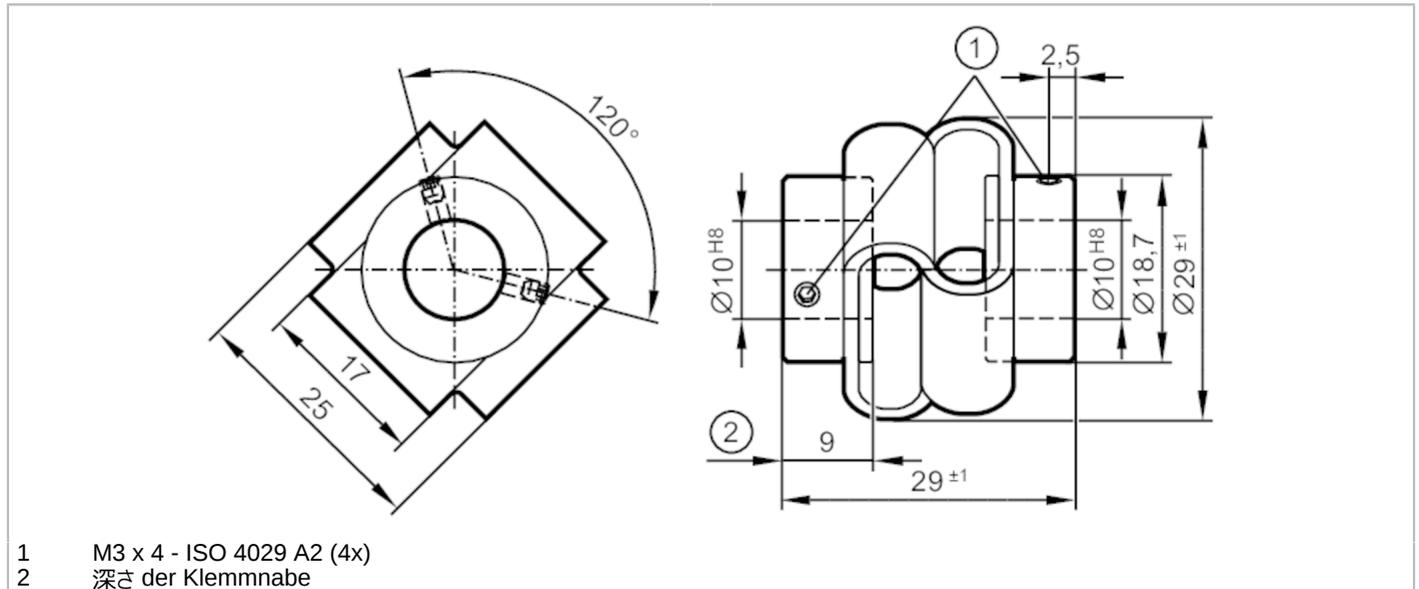

使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -30~80
機械的仕様	
重量	[g] 27.6
材質	軸アダプタ: ステンレス 1.4305 (SUS303), ダブルループカップリング: PU
締付トルク	[Nm] ねじ締付トルク: 100 Ncm
外径D	[mm] 29
内径1	[mm] 10
内径2	[mm] 10
クランプハブ深さ	[mm] 9
クランプねじ	[mm] M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
長さ	[mm] 29
機械的 maximum 許容回転数	[U/min] 3000
最大軸振れ	[mm] ± 2
最大半径方向誤差	[mm] ± 2
最大角度誤差	[°] ± 10
ねじり剛性	[Nm/rad] 13
備考	
備考	データは室内周囲温度23 °C時、記載の穴サイズのカップリングを持つ場合の値です。 半径方向誤差・角度誤差・軸振れは最大値です。動作中に同時に最大値に到達しないようご注意ください。
梱包数	1 個