


E61440



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 2400

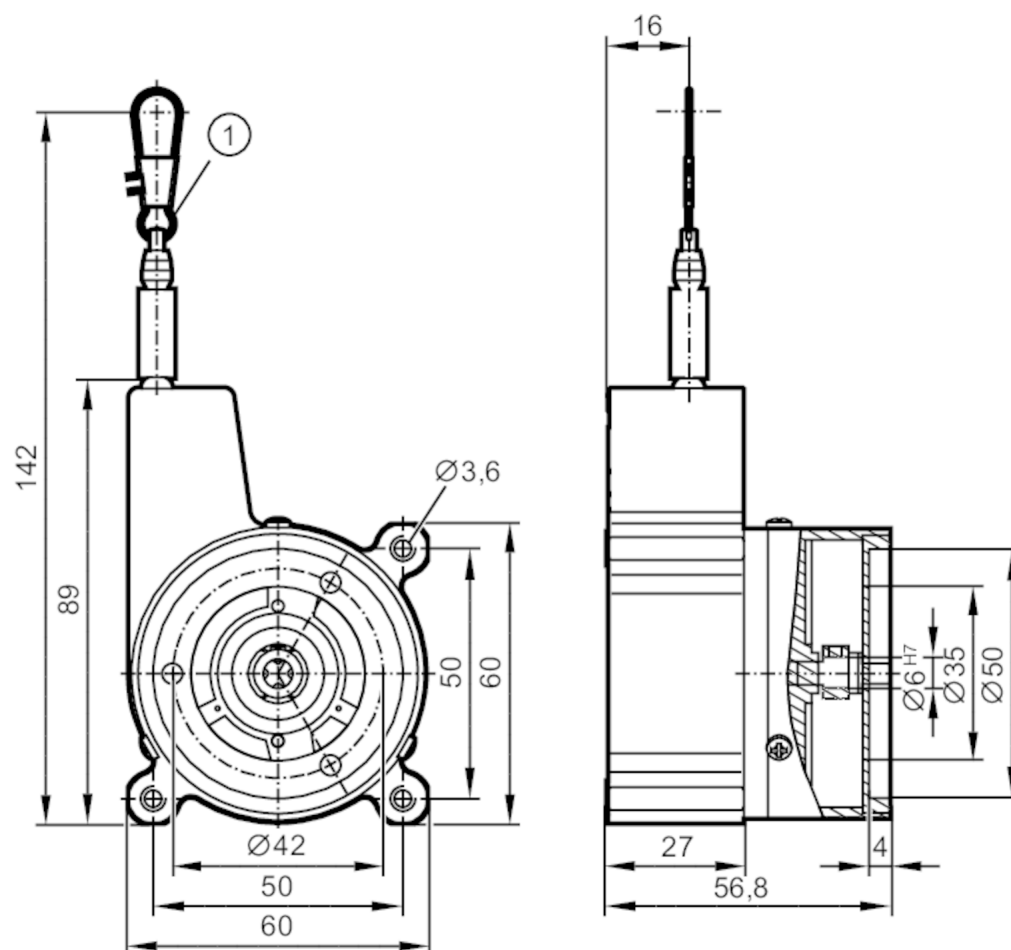

1 スナップフック

製品特性

シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6

アプリケーション

仕様	シンクロフランジ58mmおよびソリッドシャフト6mm用
----	-----------------------------

精度 / 誤差

精度	± 0.1 % FSO
繰返し精度	± 0.04 % FSO

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20～80
保存温度 [°C]	-20～80
保存湿度 [%]	5～95, (結露なきこと)

試験 / 認証

衝撃耐性	IEC628-2-27	50 (x 9.81 m/s²) / 5 ms
振動耐性	IEC68-2-6	20 (x 9.81 m/s²) / 20..200 Hz

機械的仕様

重量 [g]	598.5
上部フランジ径 [mm]	58

E61440



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 2400

材質	外装: PA, ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング		
シャフト	ソリッドシャフト		
シャフト径	[mm]	6	
最大測定長	[mm]	2400	
ワイヤドラム外周	[mm]	150.8	
ワイヤ径	[mm]	0.45	
ワイヤ接続	スナップフック		
ワイヤ特性	ワイヤ変位の最大速度	[m /s]	1
	最大ワイヤ加速	[g]	5
	最大伸展力	[N]	7
	最小巻上力	[N]	1
フランジ形状	シンクロフランジ		

備考

梱包数	1 個
-----	-----

特性図等

取付け

