


E61441



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 3000

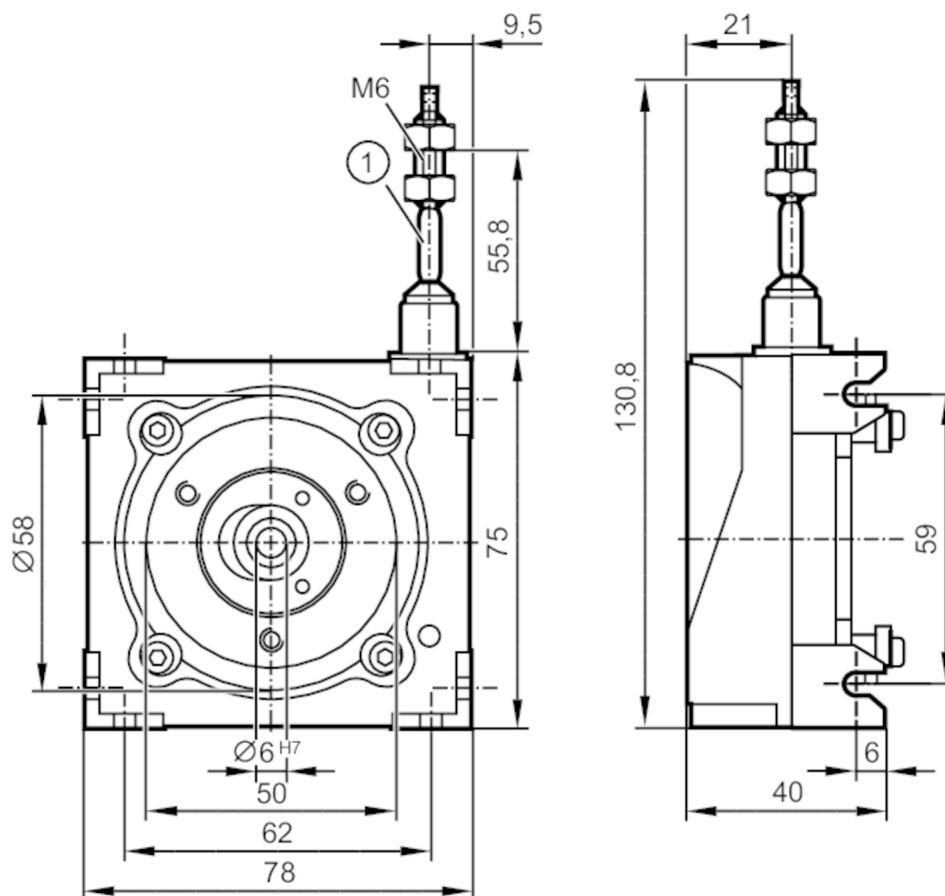

1 セットビス

製品特性

シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6

アプリケーション

仕様	シンクロフランジ58mmおよびソリッドシャフト6mm用
----	-----------------------------

精度 / 誤差

精度	± 0.012 % FSO
繰返し精度	± 0.005 % FSO

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40～80
保存温度 [°C]	-40～80
保存湿度 [%]	5～95, (結露なきこと)

機械的仕様

重量 [g]	598.5
上部フランジ径 [mm]	58
材質	外装: 亜鉛ダイキャスト / 樹脂, ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6

E61441



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 3000

最大測定長	[mm]	3000		
ワイヤドラム外周	[mm]	200		
ワイヤ径	[mm]	0.87		
ワイヤ接続		M6		
ワイヤ特性		ワイヤ変位の最大速度	[m /s]	0,8
		最大ワイヤ加速	[g]	1
		最大伸展力	[N]	3
		最小巻上力	[N]	2,5
フランジ形状		シンクロフランジ		

備考

梱包数	1 個
-----	-----

特性図等

取付け

