


E61444



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 15000

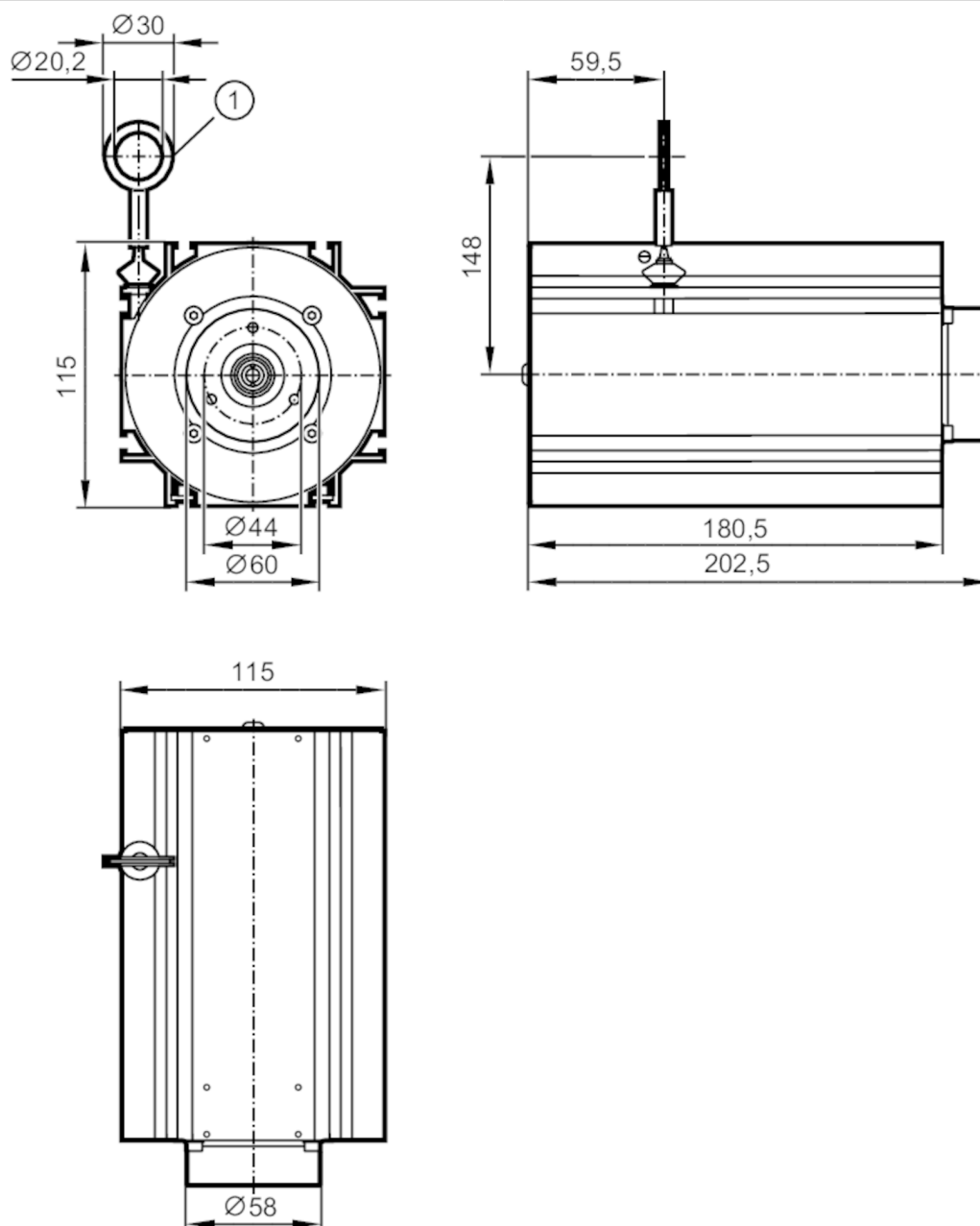

製品特性

シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	6

アプリケーション

仕様	シンクロフランジ58mmおよびソリッドシャフト6mm用
----	-----------------------------

精度 / 誤差

精度	± 0.01 % FSO
繰返し精度	± 0.001 % FSO

使用環境条件


使用周囲温度 [°C]	-20～80
保存温度 [°C]	-40～80
保存湿度 [%]	5～95, (結露なきこと)

E61444



ドローワイヤエンコーダ

DRAW WIRE 15000

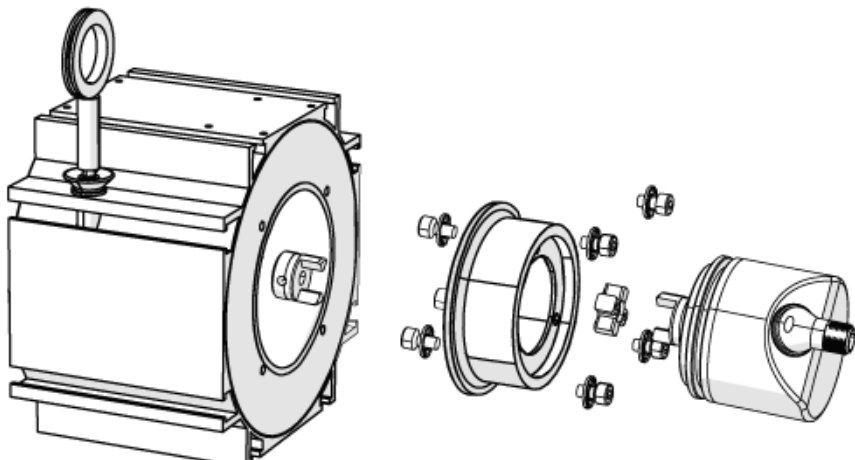試験 / 認証			
衝撃耐性	IEC628-2-27		50 (x 9.81 m/s²) / 20 ms
振動耐性	IEC68-2-6		20 (x 9.81 m/s²) / 20..200 Hz
機械的仕様			
重量	[g]	3824.8	
外形寸法	[mm]	115 x 180.7 x 115	
上部フランジ径	[mm]	58	
材質	外装: アルミニウム (アルマイト処理), ワイヤ: ステンレス ポリアミドコーティング		
シャフト	ソリッドシャフト		
シャフト径	[mm]	6	
最大測定長	[mm]	15000	
ワイヤドラム外周	[mm]	315	
ワイヤ径	[mm]	1	
ワイヤ接続	20.2, (小穴)		
ワイヤ特性	ワイヤ変位の最大速度	[m /s]	2
	最大ワイヤ加速	[g]	3
	最大伸展力	[N]	25
	最小巻上力	[N]	8
フランジ形状	シンクロフランジ		
アクセサリ			
付属品	取付けねじ: 2 x M4		
	シリンダーネジ: 4 x M4		
	ワッシャー		
	シンクロフランジ		
	カップリング		
備考			
梱包数	1 個		
特性図等			
 取付け			