


E70440



Doppelkaefigzugfederklemme

Double cage clamps / 6 pcs.

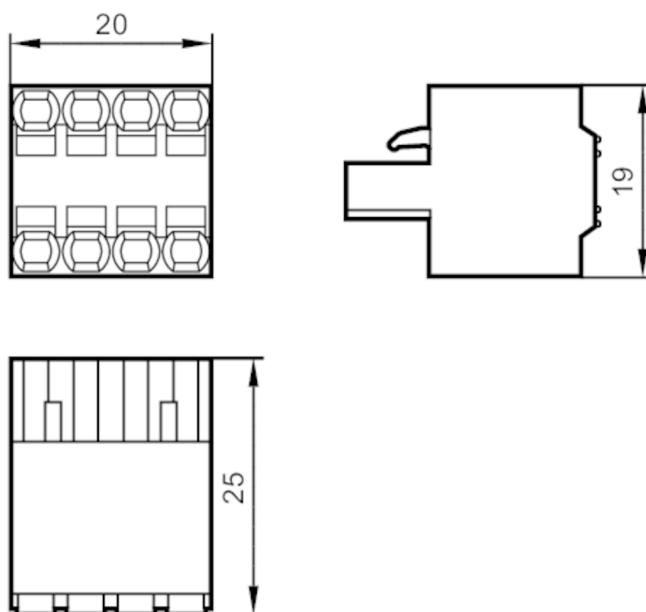

電氣的仕様

最大負荷電流 [A] 10, (2.5 mm²)

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～105

機械的仕様

重量 [g] 36.3

材質 通電部: 銅合金 錫メッキ, PA

締付トルク [Nm] 0.5

備考

梱包数 6 個

電気接続

0.2～2.5 mm², Abisolierlänge: 10～12 mm