


E70455



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC Splitter ye ProcessL

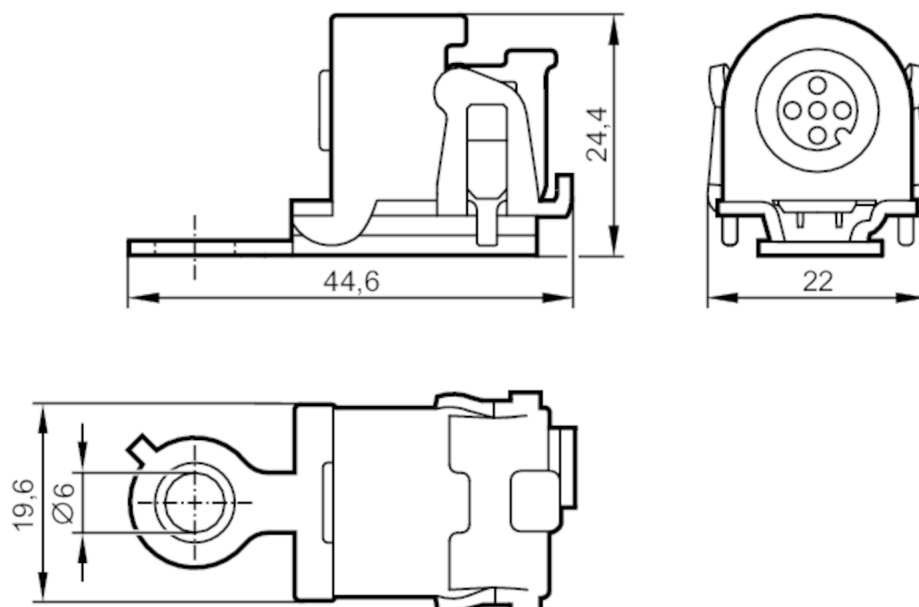

アプリケーション

仕様	AS-i
----	------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
----------	-----	--------------

出力

最大負荷電流出力合計 [mA]	[A]	2
-----------------	-----	---

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-30～80
--------	------	--------

保護構造	IP 68, IP 69K
------	---------------

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

機械的仕様

重量	[g]	47
----	-----	----

材質	金属部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクトピンのゴムガスケット: FPM , O-リング: EPDM
----	---

アクセサリ

アクセサリ (別売り)	トルクレンチ, E70390
-------------	----------------

備考


梱包数	1 個
-----	-----



AS-i フラットケーブル用分岐モジュール

FC Splitter ye ProcessL

電気接続

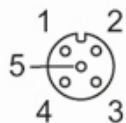

接続

- 1: AS-i +
- 2: n.c.
- 3: AS-i -
- 4: n.c.
- 5: n.c.

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, 締付トルク: ~0.8 Nm