


E70529



AS-i PCBモジュール

AS-i pcb 2-DI/1-DO

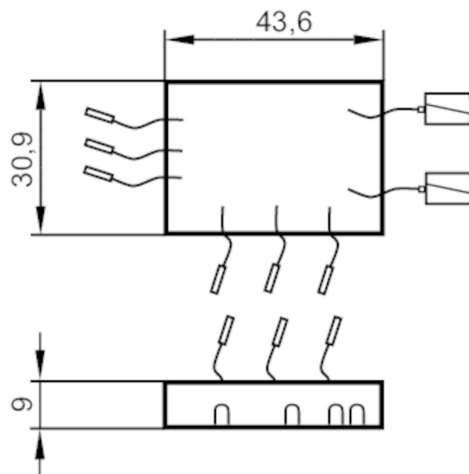

アプリケーション

アプリケーション

取付け型ユニット

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 50
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 2
-----------	-----------

入力

デジタル入力	2
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 24
入力電流 High	[mA] > 5
短絡保護	—

出力

電圧範囲 (DC)	[V] AS-i
出力開閉電流	[mA] 10
短絡保護	—

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～60
保護構造	IP 20, (外装による)

試験 / 認証

EMC	EN 50295
MTTF	[年] 855

AS-i仕様

AS-i バージョン	2.11, 3.0
------------	-----------



AS-i PCBモジュール

AS-i pcb 2-DI/1-DO

拡張アドレス設定モード	有				
AS-i プロファイル	S-7.A.E				
I/O コンフィグレーション [hex]	7				
ID コード [hex]	A.E				
AS-i 認証	75102				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	型式	I-1 / O-1	I-2	-	-

機械的仕様

重量 [g]	54
--------	----

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	LED, 緑
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

AS-i +	茶
AS-i -	青
I1	黒
I2	黒
O1	赤